

# E10395




中間ケーブル

VDOAH042MSS00,6A04STAH040MSS

廃止品 - 参考資料

代替品: EVC036  
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

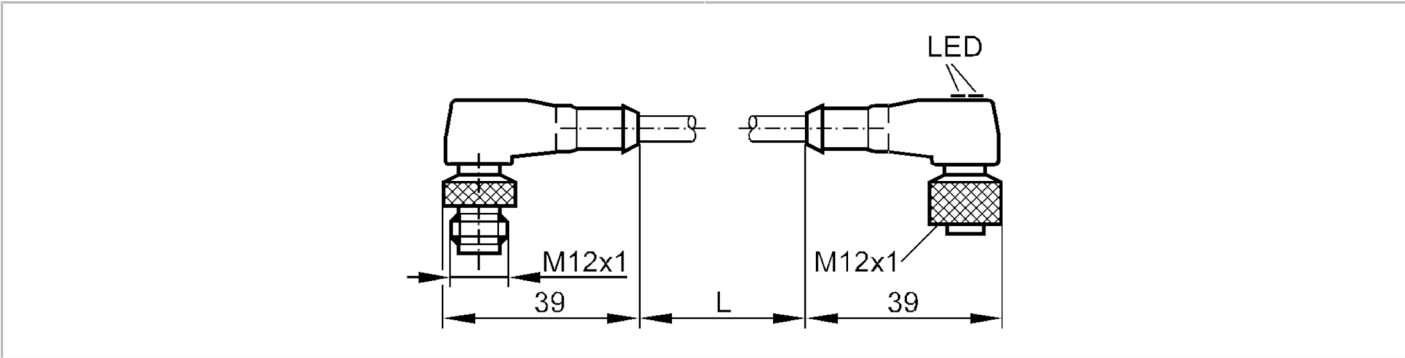

電気的仕様

|          |     |          |
|----------|-----|----------|
| 使用電源電圧範囲 | [V] | DC 10～30 |
|----------|-----|----------|

出力

|      |     |
|------|-----|
| 電気仕様 | PNP |
|------|-----|

使用環境条件

|        |      |        |
|--------|------|--------|
| 使用周囲温度 | [°C] | -25～90 |
|--------|------|--------|

|      |       |
|------|-------|
| 保護構造 | IP 67 |
|------|-------|

機械的仕様

|    |     |
|----|-----|
| 材質 | PUR |
|----|-----|

|      |     |
|------|-----|
| 外装材質 | PUR |
|------|-----|

|          |             |
|----------|-------------|
| ロックリング材質 | 真鍮, ニッケルメッキ |
|----------|-------------|

ディスプレイ / パーツ


|    |          |             |
|----|----------|-------------|
| 表示 | スイッチング状態 | 1 x LED, 黄色 |
|    | 動作       | 1 x LED, 緑  |

備考

|     |     |
|-----|-----|
| 梱包数 | 1 個 |
|-----|-----|

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

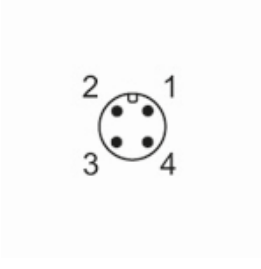

# E10395




## 中間ケーブル

VDOAH042MSS00,6A04STAH040MSS

### 電気接続

ケーブル: 0.6 m, PUR / PVC, オレンジ色, Ø 5 mm, 4 x 0.25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0.1 mm )

### 接続

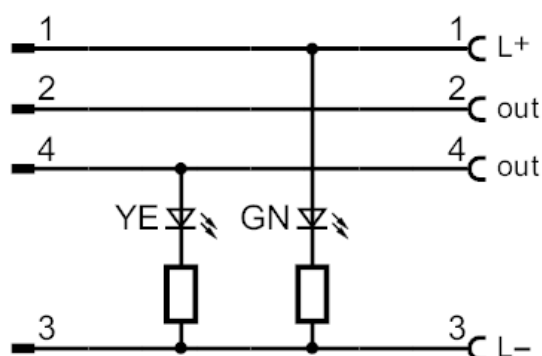

|      |         |
|------|---------|
| BK = | 芯線色 : 黒 |
| BN = | 茶       |
| BU = | 青       |
| GN = | 緑       |
| WH = | 白       |
| YE = | 黄色      |

### 電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

