


E11436



中間ケーブルバルブプラグ付き
VVSAC031MSS00,3H03STGH030MSS

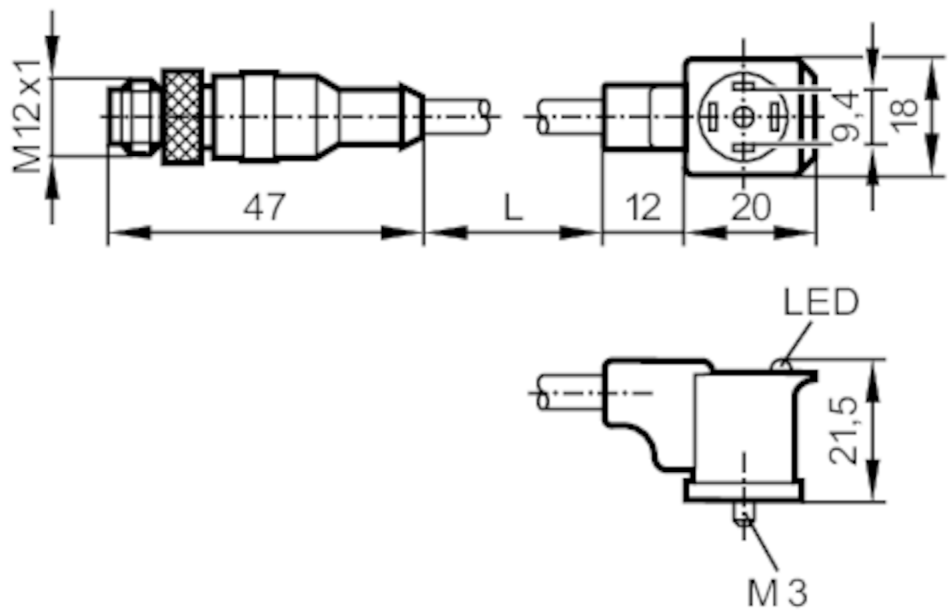

アプリケーション		
特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点	
シリコンフリー	有	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 24
過電圧保護		有, (VDR)
最大負荷電流 (合計)	[A]	3
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25〜80
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	44.5
材質		PUR
外装材質		PUR
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品	ねじ ラベル	
備考		
梱包数	1 個	

E11436

 


中間ケーブルバルブプラグ付き

VVSAC031MSS00,3H03STGH030MSS

電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm



電気接続

ケーブル: 0.3 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 5 mm, 3 x 0.5 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接続

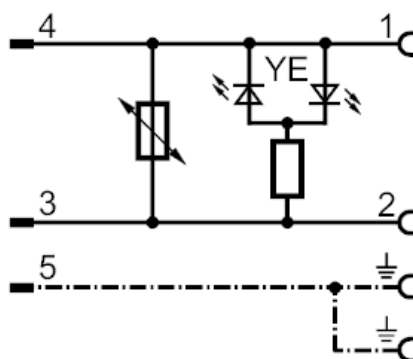

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x バルブコネクタ type C 産業用, L型, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm

