


E11499



コネクタ(ソケット)
ADOAF030VAS0010E03

廃止品 - 参考資料

代替品: EVT128
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

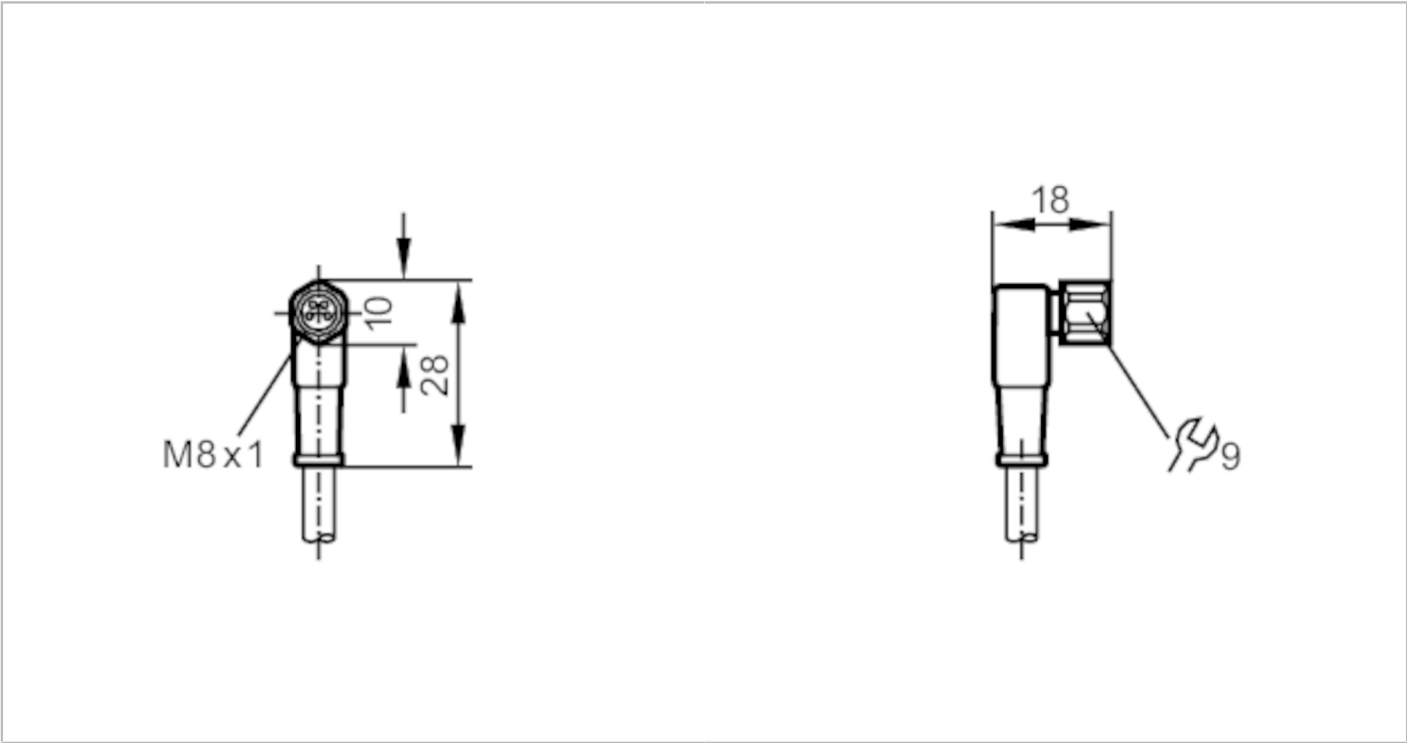

アプリケーション	
特長	シリコンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー	有
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲 [V]	AC < 60 / DC < 75
保護クラス	III
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-25~85
保護構造	IP 68
機械的仕様	
材質	塩化ビニール (PVC)
外装材質	塩化ビニール (PVC)
ロッキング材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)
備考	
梱包数	1 個

E11499



コネクタ(ソケット)

ADOAF030VAS0010E03

電気接続


ケーブル: 10 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 5 mm, 3 x 0.25 mm² (32 x 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M8, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コ
ンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~0.7 Nm



接続

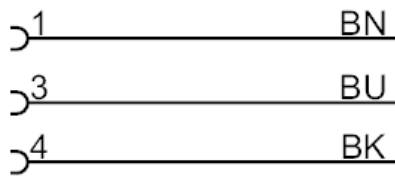

BK = 芯線色 :
BN = 黒
BU = 茶
 青