

E11501




コネクタ(ソケット)

ADOAF032VAS0005E03

廃止品 - 参考資料

代替品: EVT131
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

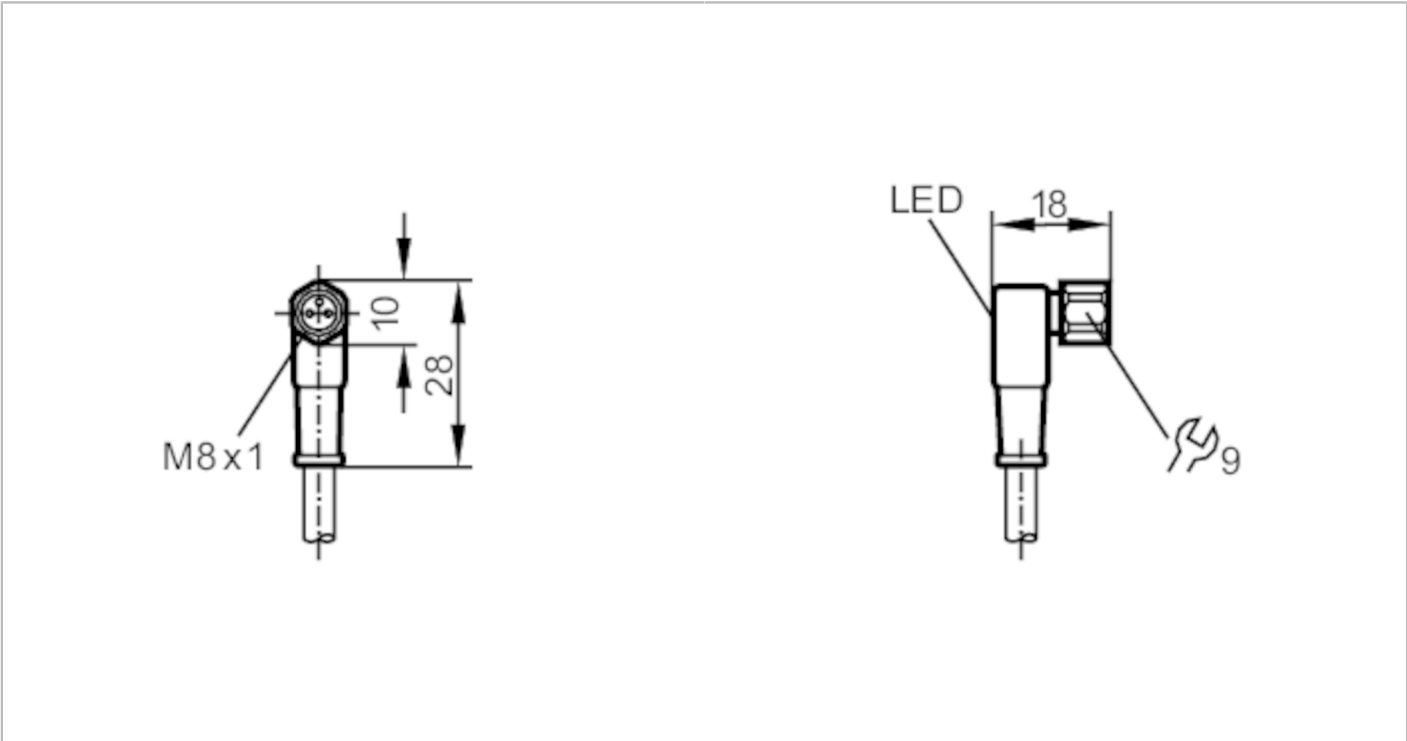

アプリケーション		
特長	シリコンフリー, 金メッキ接点	
シリコンフリー	有	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
保護クラス		III
出力		
電気仕様		PNP
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～85
保護構造		IP 68
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	18 x 10 x 28
材質		塩化ビニール (PVC)
外装材質		塩化ビニール (PVC)
ロッキング材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

E11501



コネクタ(ソケット)

ADOAF032VAS0005E03

備考

梱包数

 
1 個

電気接続


ケーブル: 5 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 5 mm, 3 x 0.25 mm² (32 x 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M8, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コ
ンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~0.7 Nm



接続

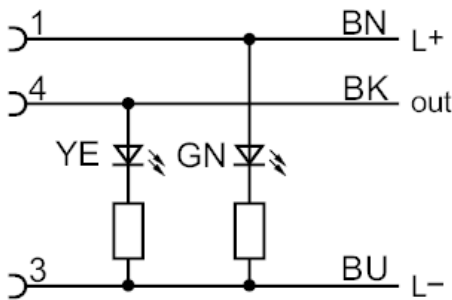

BK =
BN =
BU =

芯線色 :
黒
茶
青