


E11528



組付け用プラグ
ESTGH040MSS0,08E04 (M16)

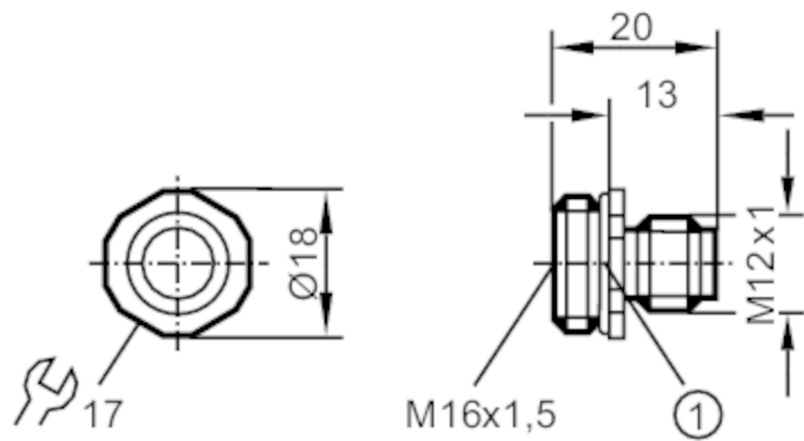

1 O-リング



電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 250
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~85
保護構造		IP 68
機械的仕様		
重量	[g]	30.743
コネクタ、コネクタ径、ねじ径、 取付ねじ		M16 x 1,5
材質		亜鉛ダイキャスト ニッケルメッキ
外装材質		亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E11528



組付け用プラグ

 
ESTGH040MSS0,08E04 (M16)

電気接続

ケーブル: 0.08 m, 塩化ビニール (PVC), 4 x 0.34 mm²

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ



接続

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK = 芯線色 :
BN = 黒
BU = 茶
WH = 青
 白