

E11540




コネクタ(ソケット)

ADOGH040MSS0005C04

廃止品 - 参考資料

代替品: EVC527

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

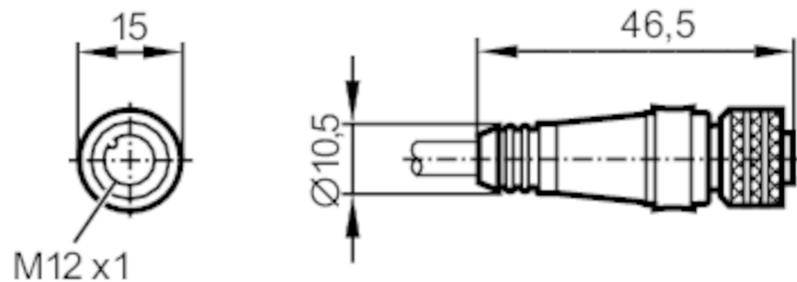

アプリケーション

特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, シールドケーブル
シリコンフリー	有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC < 50 / DC < 60
保護クラス		III
最大負荷電流 (合計)	[A]	4

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 67

機械的仕様

重量	[g]	197.6
外形寸法	[mm]	15 x 15 x 46.5
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ

備考

梱包数		1 個
-----	--	-----

E11540



コネクタ(ソケット)

ADOGH040MSS0005C04

電気接続


ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 5 mm, シールド, 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部未接続



接続

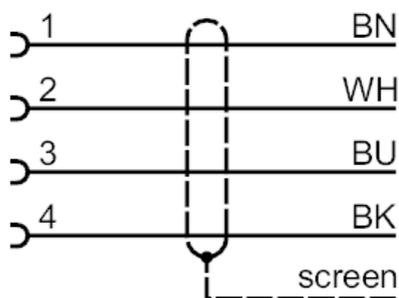

芯線色:
BK = 黒
BN = 茶
BU = 青
WH = 白