


E11542



コネクタ(ソケット)
ADOAH040MSS0005C04

廃止品 - 参考資料

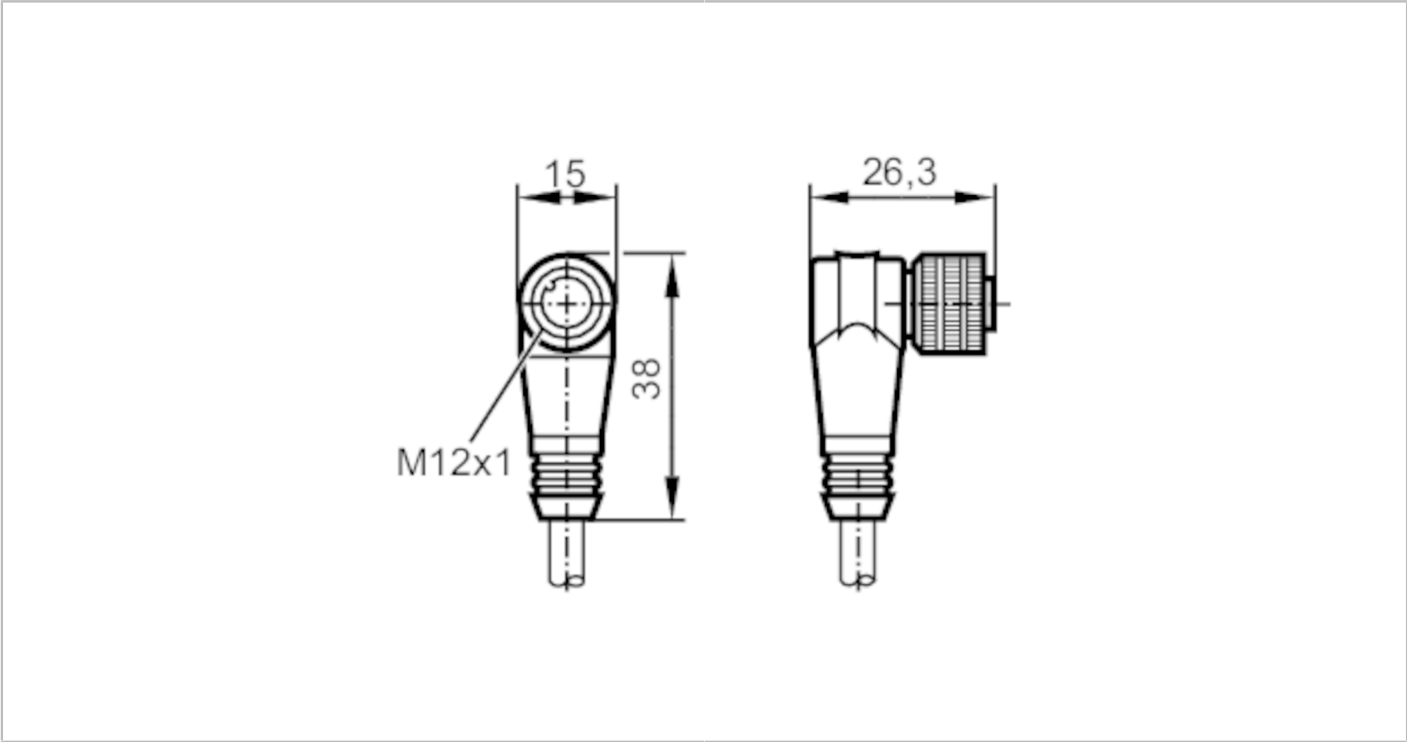

アプリケーション		
特長		シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, シールドケーブル
シリコンフリー		有
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 50 / DC < 60
保護クラス		III
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	212.4
外形寸法	[mm]	15 x 26.3 x 38
材質		TPU
外装材質		TPU
ロッキング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個



コネクタ(ソケット)

 
ADOAH040MSS0005C04

電気接続


ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 5 mm, シールド, 4 x 0.34 mm²

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部未接続



接続

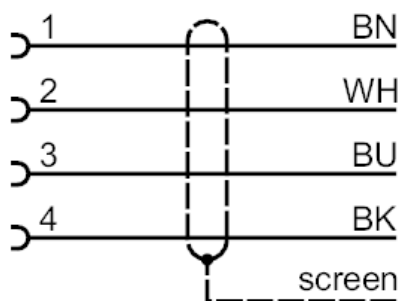

芯線色:
 BK = 黒
 BN = 茶
 BU = 青
 WH = 白