


E11552



ソケット 芯線接続可能
SDOGF030MSSFKPG

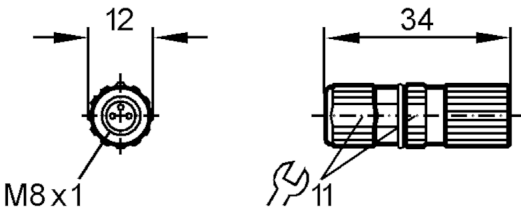

アプリケーション		
特長		金メッキ接点
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 45 / DC < 70
保護クラス		III
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 68
機械的仕様		
重量	[g]	17.2
材質		PA
外装材質		PA
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E11552




ソケット 芯線接続可能
SDOGF030MSSFKPG

電気接続

フラットケーブル: 0.14~0.38 mm², 芯線被覆: PVC / TPE, (Ø 1.0~1.6 mm), ケーブル外被: Ø 3~5 mm

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ

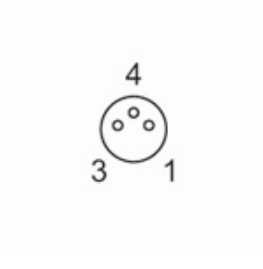

接続

