


E11553



ソケット 芯線接続可能  
SDOGF040MSSFPGK

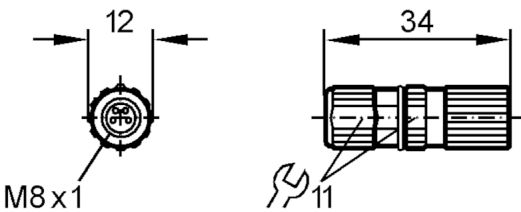

| アプリケーション    |      |                   |
|-------------|------|-------------------|
| 特長          |      | 金メッキ接点            |
| 電氣的仕様       |      |                   |
| 使用電源電圧範囲    | [V]  | AC < 45 / DC < 70 |
| 保護クラス       |      | III               |
| 最大負荷電流 (合計) | [A]  | 4                 |
| 使用環境条件      |      |                   |
| 使用周囲温度      | [°C] | -25~90            |
| 保護構造        |      | IP 68             |
| 機械的仕様       |      |                   |
| 重量          | [g]  | 17.1              |
| 材質          |      | PA                |
| 外装材質        |      | PA                |
| ロックリング材質    |      | 真鍮, ニッケルメッキ       |
| 備考          |      |                   |
| 梱包数         |      | 1 個               |

# E11553



ソケット 芯線接続可能  
SDOGF040MSSFPKG

電気接続

フラットケーブル: 0.14~0.38 mm<sup>2</sup>, 芯線被覆: PVC / TPE, (Ø 1.0~1.6 mm), ケーブル外被: Ø 3~5 mm

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ



接続

