

E11562




Y型分岐コネクタ

T SPLITTER M12/2XUS

廃止品 - 参考資料

代替品: EBC113

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

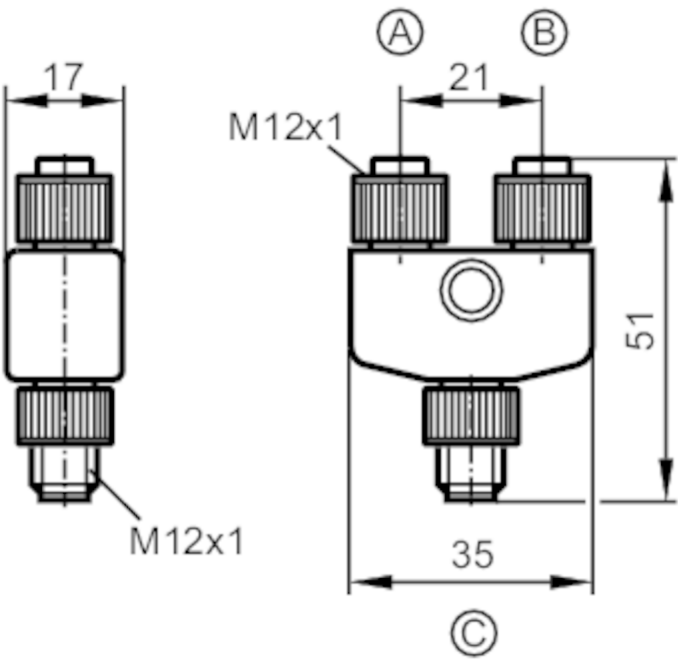

電気的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC < 30 / DC < 36
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	4
最大負荷電流 (合計)	[A]	4

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 68

機械的仕様

重量	[g]	34.8
材質		PUR

備考

梱包数		1 個
-----	--	-----

E11562



Y型分岐コネクタ

T SPLITTER M12/2XUS

電気接続

接続

