


E11570



スプリッタボックス

ZDO6H057MSS00,5H09

廃止品 - 参考資料

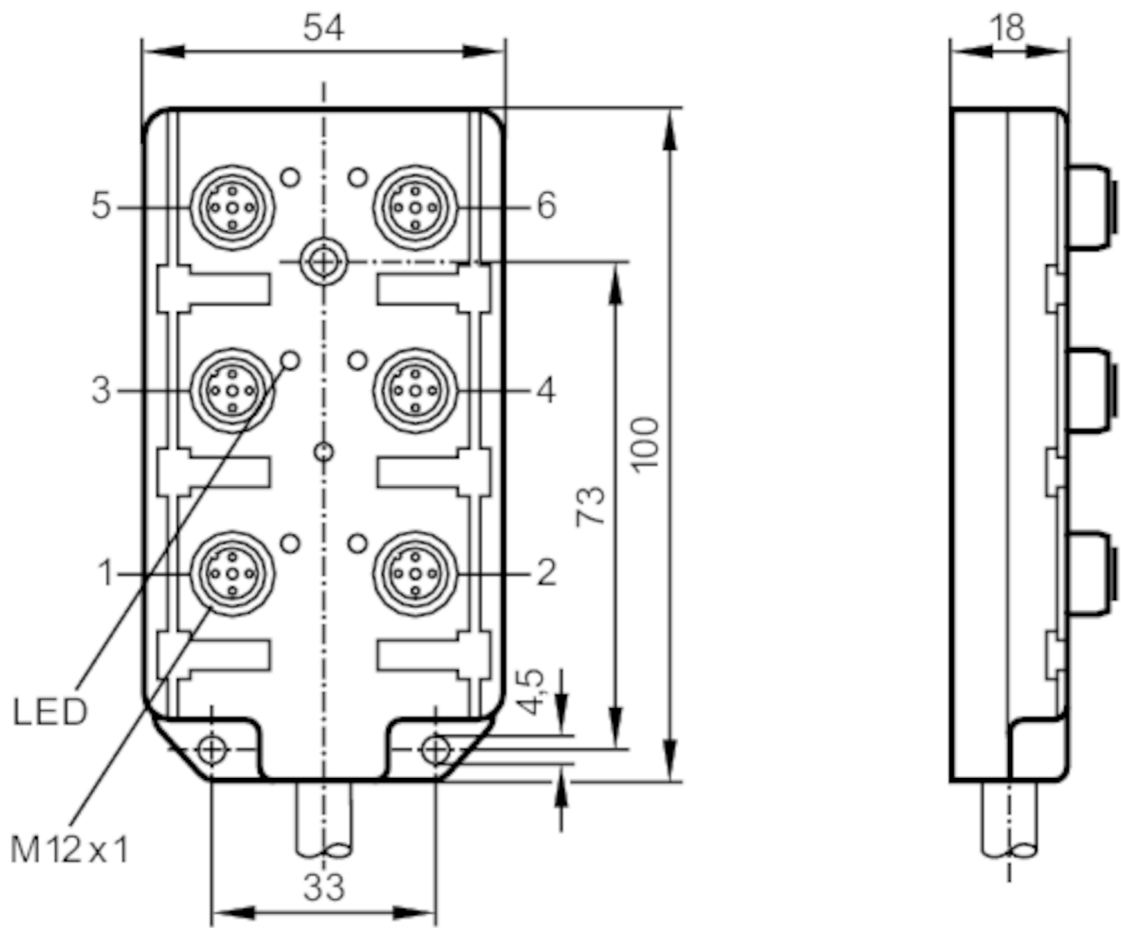

アプリケーション

特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー	有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
保護クラス		II
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	4
最大負荷電流 (合計)	[A]	12

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-15～80
保護構造		IP 67

機械的仕様

外形寸法	[mm]	18 x 54 x 100
材質		TPU
外装材質		TPU
スプリッタボックスポート点数		6
接続		M12

E11570



スプリッタボックス

ZDO6H057MSS00,5H09

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	6 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

備考


梱包数	1 個
-----	-----

電気接続


ケーブル: 0.5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 9 mm, 6 x 0.34 mm² + 3 x 0.75 mm²

電気接続 - スロット

コネクタ式: 6 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm

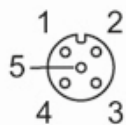

接続

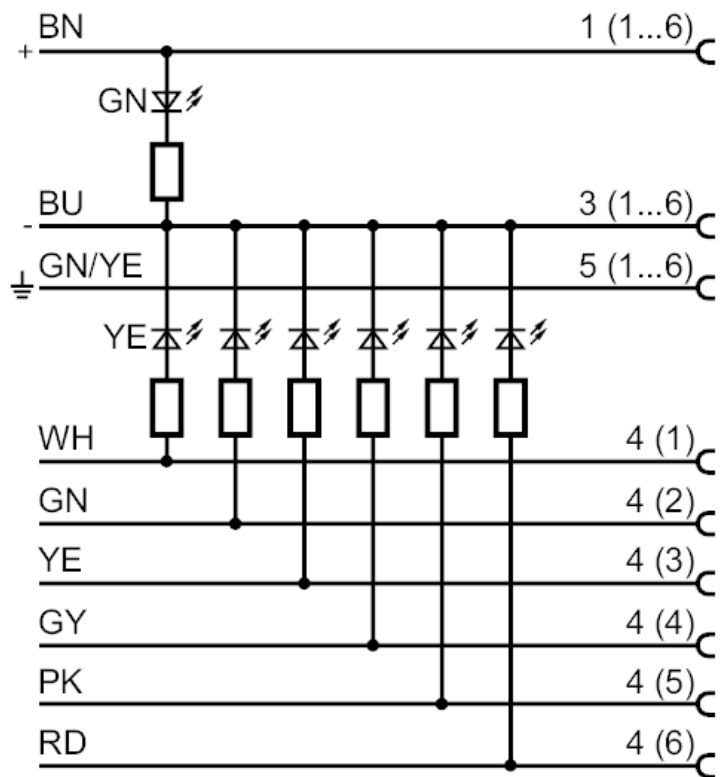

BN =	茶
BU =	青
GN =	緑
GN/YE =	緑 / 黄
GY =	灰
PK =	桃
RD =	赤
WH =	白
YE =	黄色