

E11571




スプリッタボックス

ZDO8H059MSS00,5H11

廃止品 - 参考資料

代替品: EBC038

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

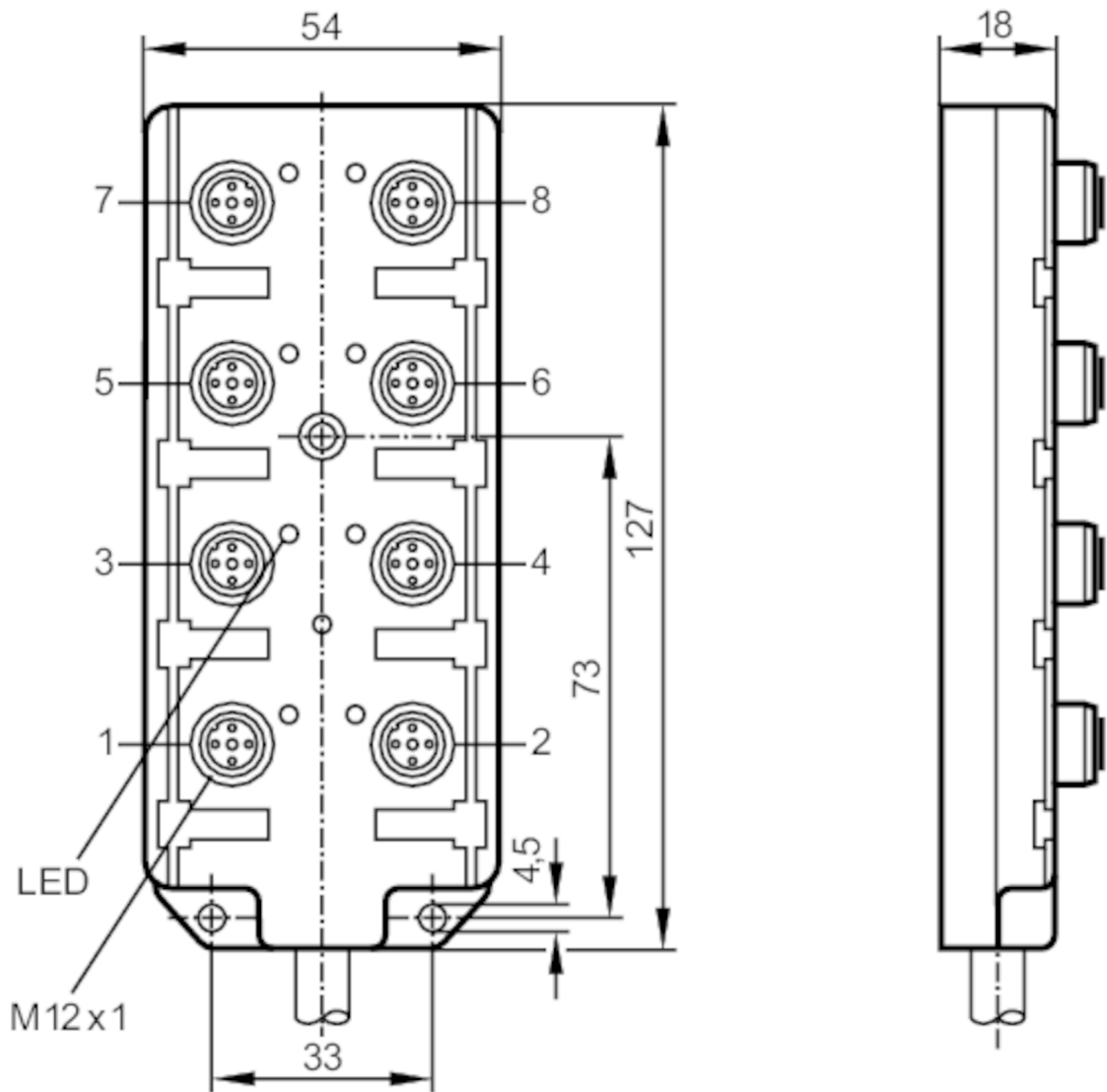

アプリケーション

特長

シリコンフリー、ハロゲンフリー、金メッキ接点

シリコンフリー

有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲

[V]

DC 10～30

保護クラス

II

最大開閉電流容量 (各ポート毎)

[A]

4

最大負荷電流 (合計)

[A]


12

E11571



スプリッタボックス

ZDO8H059MSS00,5H11

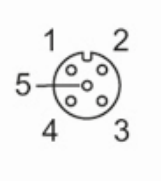使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-15～80
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	18 x 54 x 127
材質		TPU
外装材質		TPU
スプリッタボックスポート点数		8
接続		M12
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	8 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 0.5 m, PUR / PVC, ハロゲンフリー, 黒, Ø 8.4 mm, 8 x 0.34 mm ² + 3 x 0.75 mm ²		
電気接続 - スロット		
コネクタ式: 8 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm		
		

E11571

スプリッタボックス

ZDO8H059MSS00,5H11



接続



BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
GN =	緑
GN/YE =	緑 / 黄
GY =	灰
PK =	桃
RD =	赤
VT =	紫
WH =	白
YE =	黄色