


# E11572



## 中間ケーブル

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS

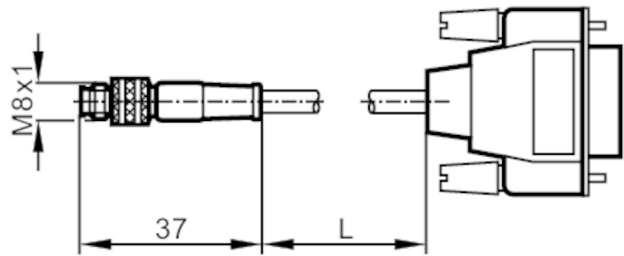

### 電氣的仕様

|          |     |                   |
|----------|-----|-------------------|
| 使用電源電圧範囲 | [V] | AC < 60 / DC < 75 |
| 保護クラス    |     | III               |

### 使用環境条件

|        |      |        |
|--------|------|--------|
| 使用周囲温度 | [°C] | -25~85 |
| 保護構造   |      | IP 50  |

### 機械的仕様

|          |     |             |
|----------|-----|-------------|
| 重量       | [g] | 113.9       |
| 材質       |     | PUR         |
| 外装材質     |     | PUR         |
| ロックリング材質 |     | 真鍮, ニッケルメッキ |

### 備考


|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 梱包数 |  | 1 個 |
|-----|--|-----|

### 電気接続

ケーブル: 3 m, 塩化ビニール (PVC), 黒, Ø 5 mm, 3 x 0.25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0.1 mm )

### 電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x Dサブ, SUB-D, ディーサブ, ストレート, コネクタ外装材質, コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

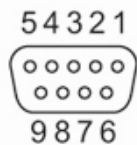

### 電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質, コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



# E11572



中間ケーブル

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS

## 接続

