


E11585



コネクタ(プラグ)  
ASTGH040VAS0002E04

廃止品 - 参考資料

代替品: EVT073  
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

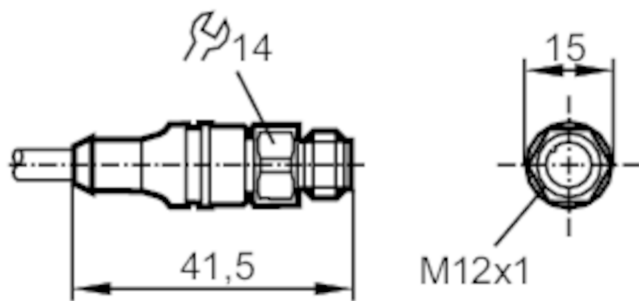

| アプリケーション |      |                        |
|----------|------|------------------------|
| 特長       |      | シリコンフリー, 金メッキ接点        |
| シリコンフリー  |      | 有                      |
| 電氣的仕様    |      |                        |
| 使用電源電圧範囲 | [V]  | AC < 250 / DC < 300    |
| 使用環境条件   |      |                        |
| 使用周囲温度   | [°C] | -25~100                |
| 保護構造     |      | IP 68, IP 69K          |
| 機械的仕様    |      |                        |
| 外形寸法     | [mm] | 15 x 15 x 41.5         |
| 材質       |      | 塩化ビニール (PVC)           |
| 外装材質     |      | 塩化ビニール (PVC)           |
| ロッキング材質  |      | ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
| 備考       |      |                        |
| 梱包数      |      | 1 個                    |

# E11585



## コネクタ(プラグ)

ASTGH040VAS0002E04

### 電気接続

ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 5.3 mm, 4 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )

### 電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm



### 接続

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

BK = 黒  
BN = 茶  
BU = 青  
WH = 白

芯線色:

黒  
茶  
青  
白