


E11590



終端抵抗器付きCANバス用コネクタ(プラグ)
 SSTGH050ZDAFKPG

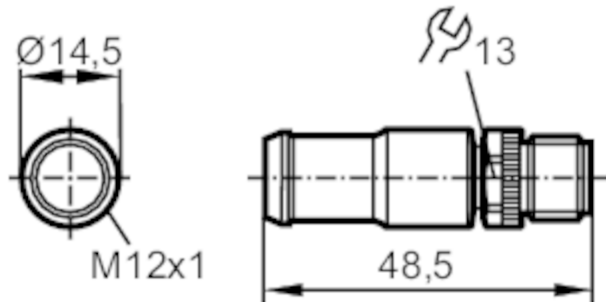

アプリケーション		
特長		金メッキ接点
アプリケーション		CANバス
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～85
保護構造		IP 68
機械的仕様		
重量	[g]	8.39
外形寸法	[mm]	14.5 x 14.5 x 48.5
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ
備考		
備考		M12コネクタにCANバス終端抵抗(120 Ω)を内蔵
梱包数		1 個

E11590




終端抵抗器付きCANバス用コネクタ(プラグ)

SSTGH050ZDAFKPG

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: ~0.6 Nm

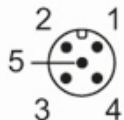

接続

