


E11601



組立てコネクタ(ソケット)
EDOGH080MSS00,5E08 (PG9)

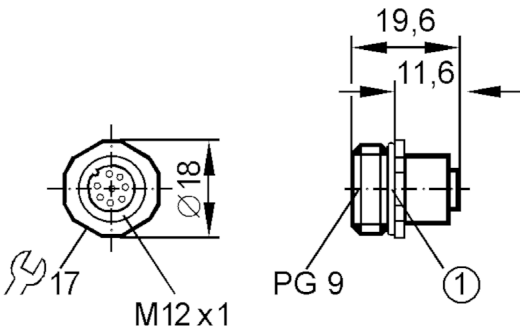

1 O-リング



電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 30 / DC < 36
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	33
コネクタ、コネクタ径、ねじ径、 取付ねじ		PG 9
材質		真鍮、ニッケルメッキ
外装材質		真鍮、ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E11601



組立てコネクタ(ソケット)


EDOGH080MSS00,5E08 (PG9)

電気接続

ケーブル: 0.5 m, 塩化ビニール (PVC), 8 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 真鍮, ニッケルメッキ

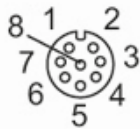

接続

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

DIN 47100規格による色
芯線色 :
BN = 茶
BU = 青
GN = 緑
GY = 灰
PK = 桃
RD = 赤
WH = 白
YE = 黄色