


# E11605



中間ケーブル

VDOAH032MSS0010H03STGF030MSS

廃止品 - 参考資料

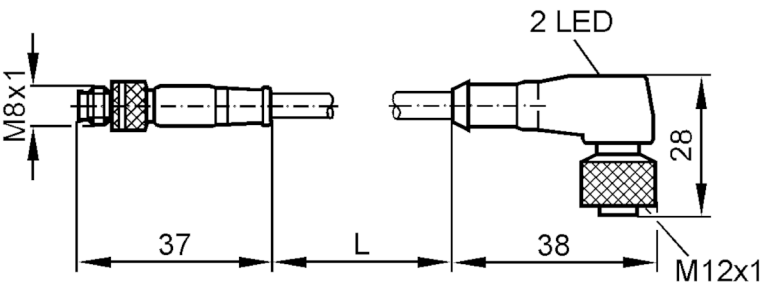

| アプリケーション     |                          |             |
|--------------|--------------------------|-------------|
| 特長           | シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点 |             |
| シリコンフリー      | 有                        |             |
| 電氣的仕様        |                          |             |
| 使用電源電圧範囲     | [V]                      | DC 10～30    |
| 保護クラス        |                          | III         |
| 最大負荷電流 (合計)  | [A]                      | 3           |
| 出力           |                          |             |
| 電気仕様         |                          | PNP         |
| 使用環境条件       |                          |             |
| 使用周囲温度       | [°C]                     | -25～85      |
| 保護構造         |                          | IP 68       |
| 機械的仕様        |                          |             |
| 重量           | [g]                      | 244.2       |
| 材質           |                          | PUR         |
| 外装材質         |                          | PUR         |
| ロックリング材質     |                          | 真鍮, ニッケルメッキ |
| ディスプレイ / パーツ |                          |             |
| 表示           | スイッチング状態                 | 1 x LED, 黄色 |
|              | 動作                       | 1 x LED, 緑  |
| 備考           |                          |             |
| 梱包数          |                          | 1 個         |

# E11605



## 中間ケーブル

VDOAH032MSS0010H03STGF030MSS

### 電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~0.7 Nm



### 電気接続

ケーブル: 10 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 5 mm, 3 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )

### 接続

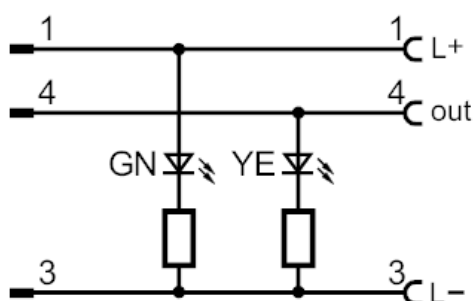

### 電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm

