


E11622



中間ケーブルバルブプラグ付き

VVDAA040MSS0002H03STGH020MSS

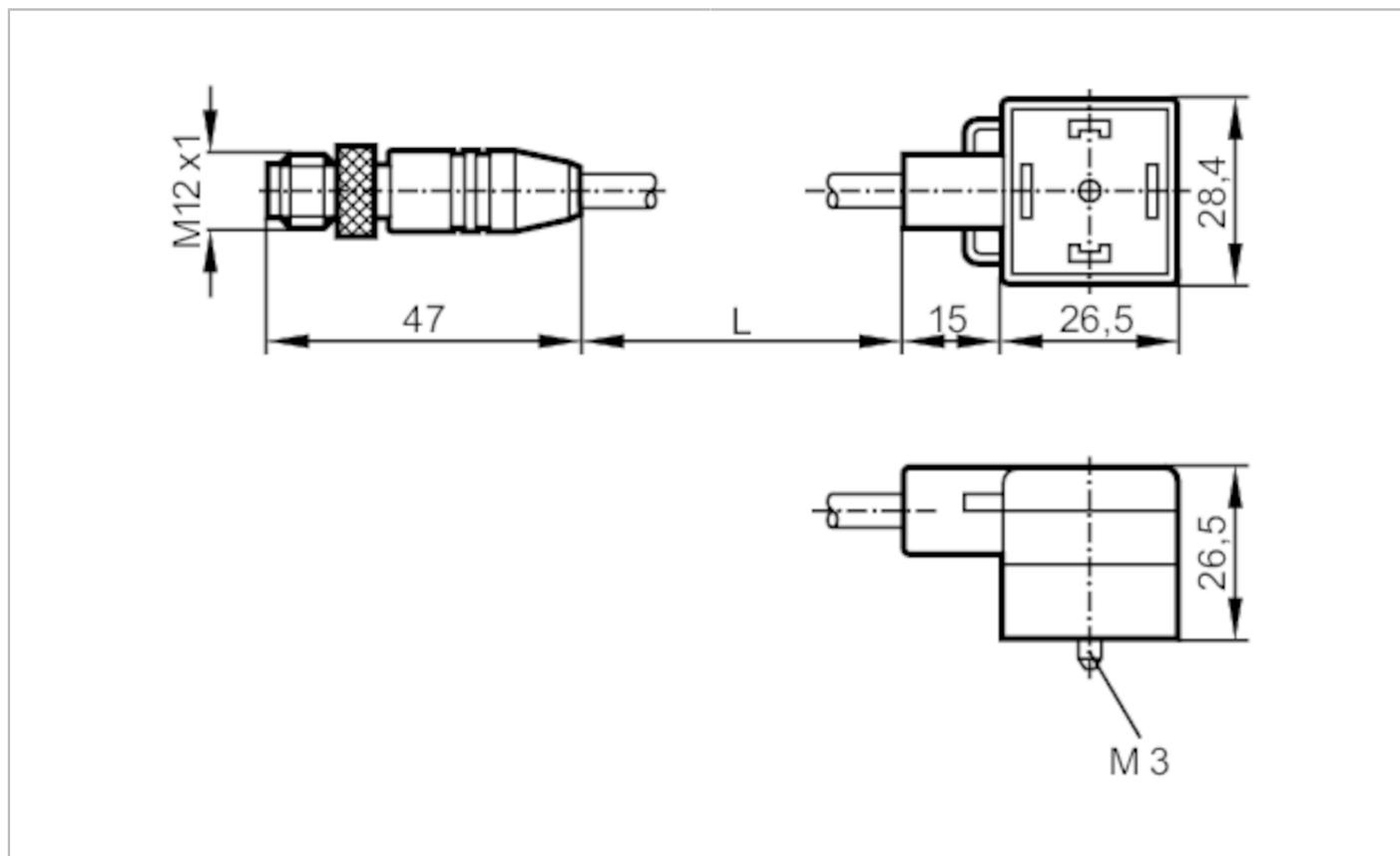

アプリケーション	
アプリケーション	電流測定
電気的仕様	
使用電源電圧範囲 [V]	AC/DC < 24
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-40~90
保護構造	IP 67, IP 69K
機械的仕様	
重量 [g]	152.5
材質	TPU
外装材質	TPU
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ
アクセサリ	
付属品	ねじ ラベル
備考	
梱包数	1 個

E11622



中間ケーブルバルブプラグ付き

VVDAA040MSS0002H03STGH020MSS

電気接続 - プラグ

 
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.5 Nm



電気接続

ケーブル: 2 m, PUR, 2 x 0.75 mm²

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x DIN バルブコネクタ type A, L型, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.5 Nm

