


E11656

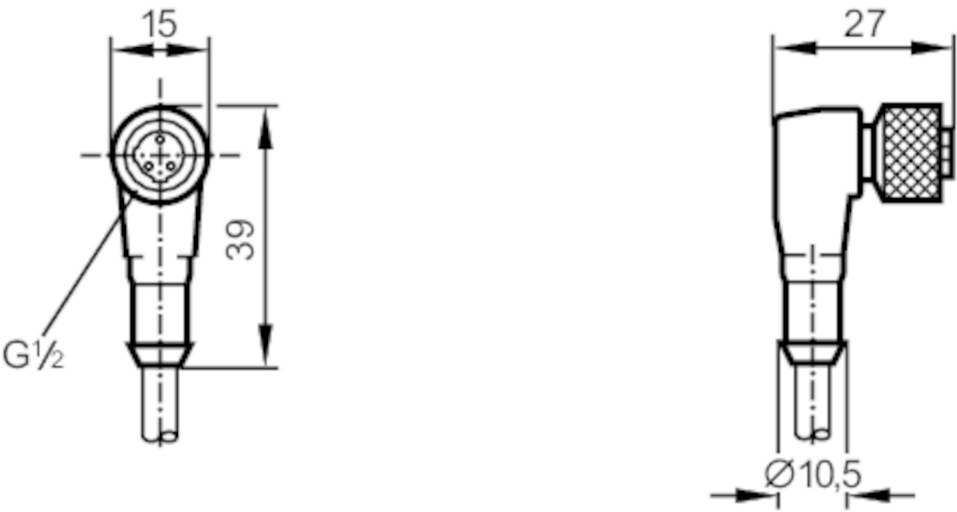

コネクタ(ソケット)
ADOAA030MSS0005H03

廃止品 - 参考資料



アプリケーション	
特長	ハロゲンフリー
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲	[V] AC < 250 / DC < 300
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -25～90
保護構造	IP 67
機械的仕様	
材質	TPU
外装材質	TPU
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ
備考	
梱包数	1 個

E11656



コネクタ(ソケット)

 
ADOAA030MSS0005H03

電気接続


ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.6 mm, 3 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x 1/2", L型, コーディング: C, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



接続

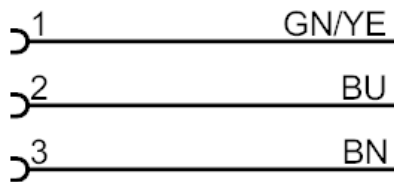

BN = 茶
BU = 青
GN = 緑
YE = 黄色