


E11658



ソケット 芯線接続可能
SDOAH040MSSFKPG

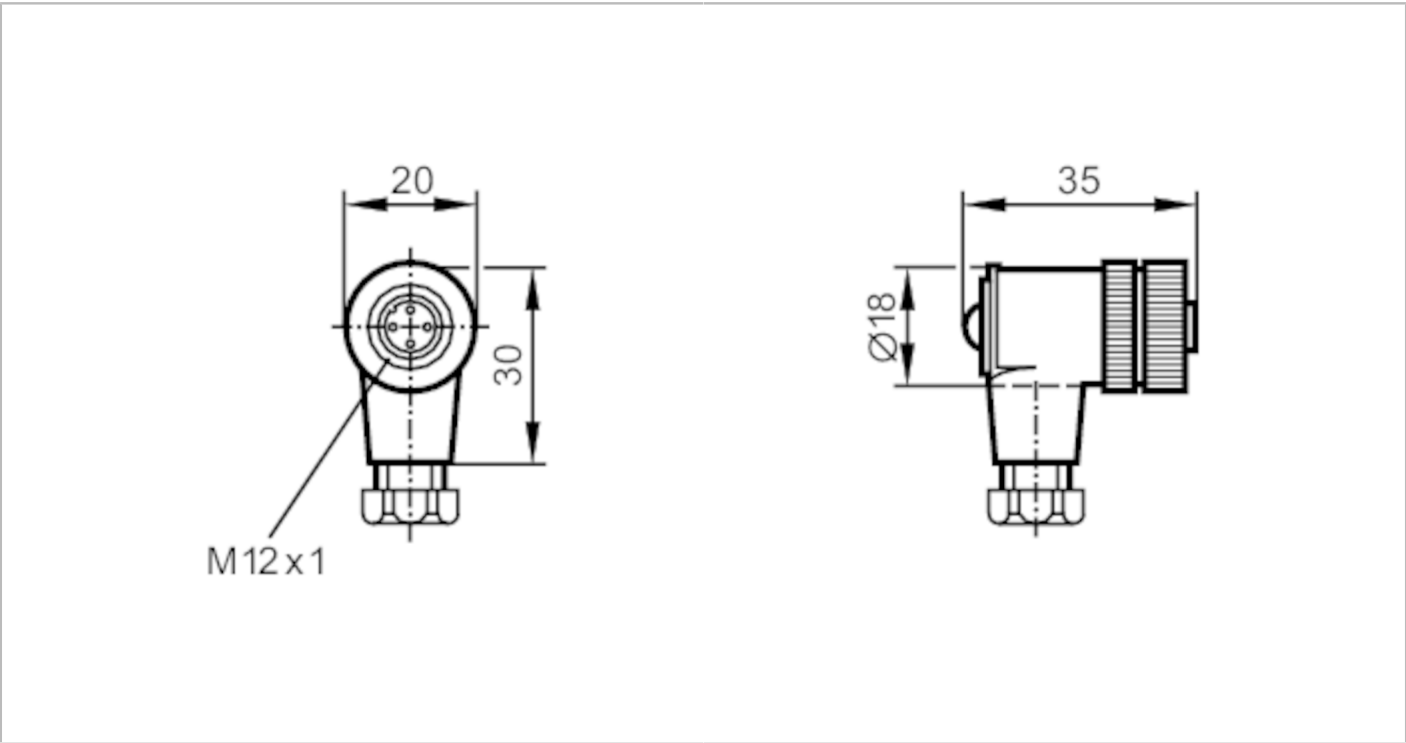

アプリケーション		
特長		シリコンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー		有
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 250
最大負荷電流 (合計)	[A]	4, (〜40 °C)
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25〜100
保護構造		IP 68
機械的仕様		
重量	[g]	30.2
外形寸法	[mm]	35 x 20 x 30
材質		PA
外装材質		PA
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E11658



ソケット 芯線接続可能

SDOAH040MSSFKPG

電気接続

ネジ端子: $\sim 0.75 \text{ mm}^2$, ケーブル外被: $\varnothing 6 \sim 8 \text{ mm}$

電気接続 - ソケット

コネクタ式: $1 \times \text{M12}$, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ



接続

