


E11659



ソケット 芯線接続可能
SDOAH042MSSFKPG

廃止品 - 参考資料

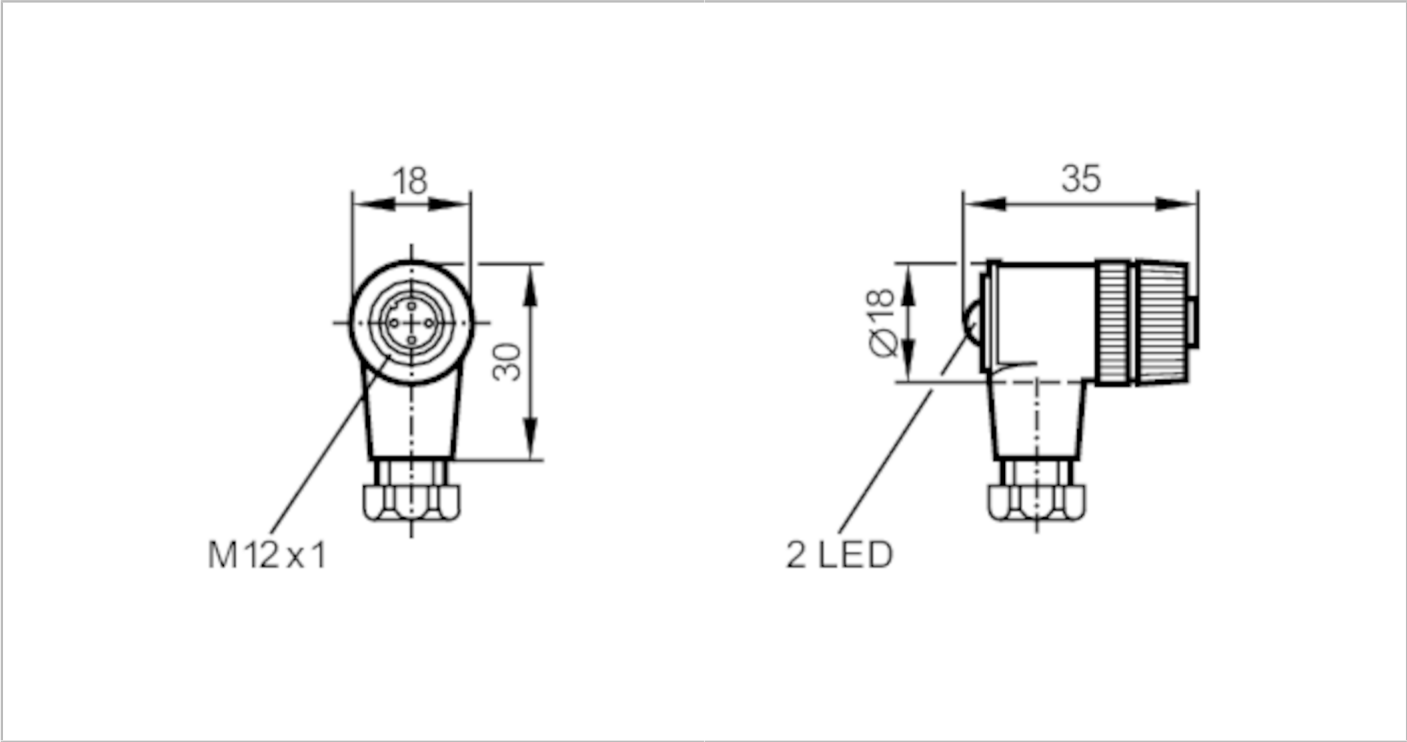

アプリケーション		
特長		シリコンフリー, 金メッキ接点 有
シリコンフリー		
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
最大負荷電流 (合計)	[A]	4, (～40 °C)
出力		
電気仕様		PNP
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～100
保護構造		IP 68
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	30 x 18 x 35
材質		PA
外装材質		PA
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
備考		
梱包数		1 個

E11659



ソケット 芯線接続可能

SDOAH042MSSFKPG

電気接続

端子: $\sim 0.75 \text{ mm}^2$, ケーブル外被: $\varnothing 6 \sim 8 \text{ mm}$

電気接続 - ソケット

コネクタ式: $1 \times \text{M12}$, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ



接続

