


# E11686

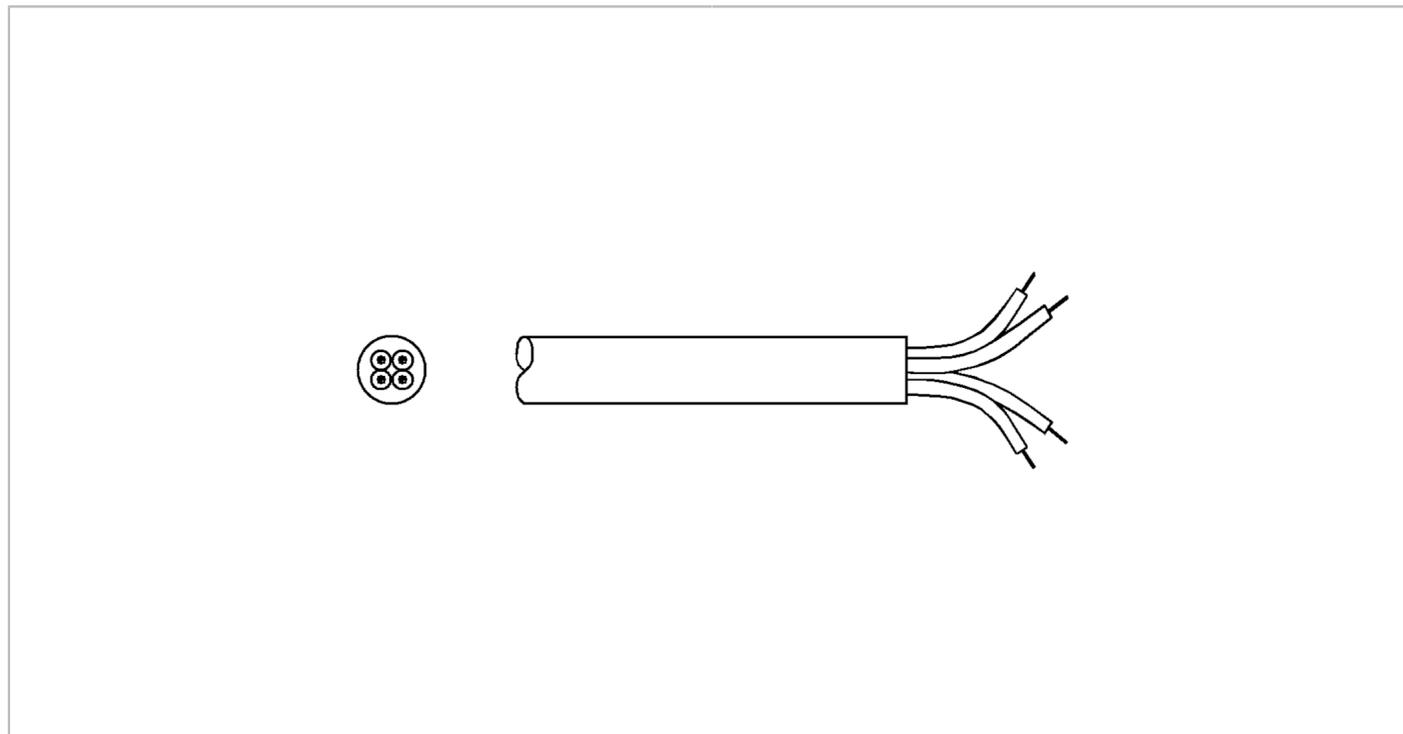

バルクケーブル

CABLE/100M/ PUR/4X0,34/BK



アプリケーション		
特長	ハロゲンフリー, 耐摺動屈曲性	
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C] -40~90	
機械的仕様		
重量	[g] 3127	
耐摺動屈曲性	有	
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s <sup>2</sup>
	曲げサイクル	> 5 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m
備考		
梱包数	1 個	
電気接続		
ケーブル: 100 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.9 mm, 4 x 0.34 mm <sup>2</sup> , PP (ポリプロピレン)		