


E11693



コネクタ(ソケット)
ADOAH040MSN0002A04

廃止品 - 参考資料

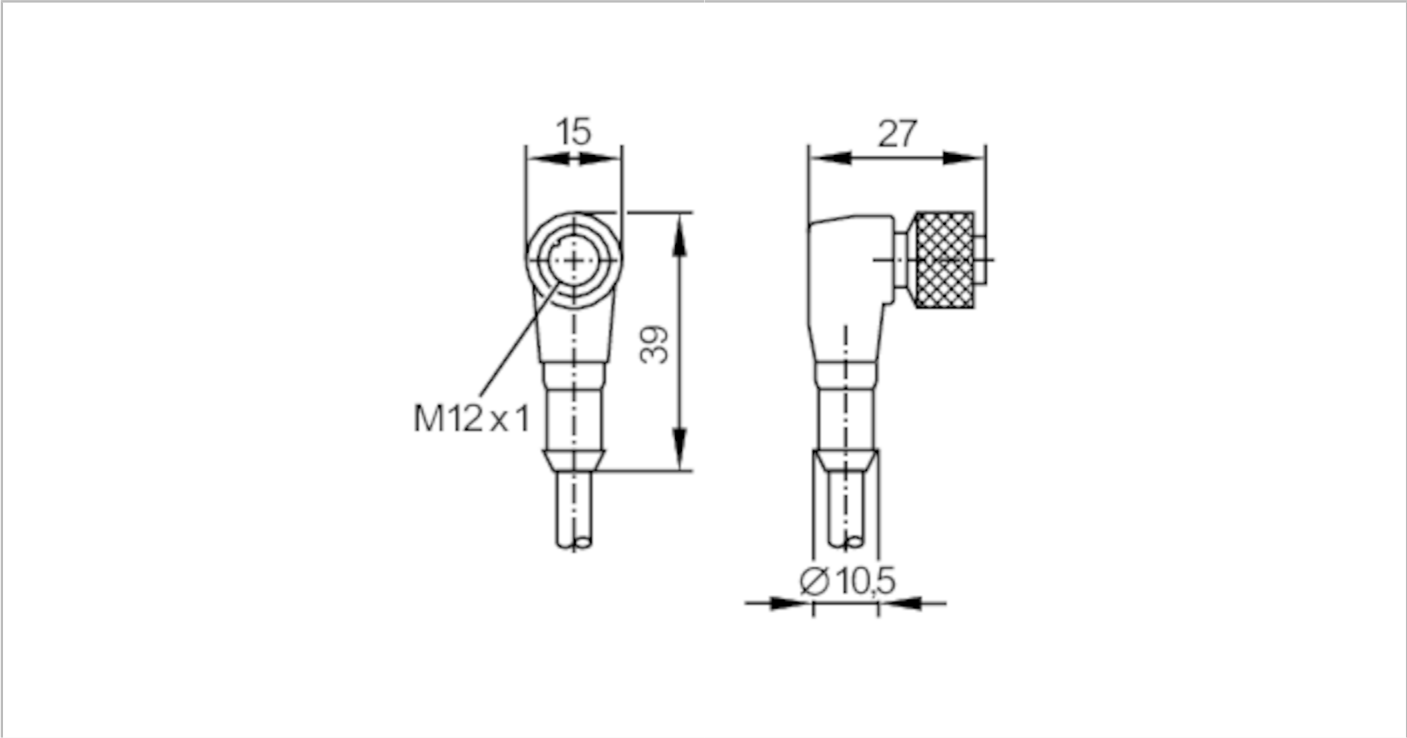

アプリケーション	
アプリケーション	ATEX防爆指令(Ex) zone 1
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲	[V] DC < 15
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -25～90
保護構造	IP 67
機械的仕様	
外形寸法	[mm] 27 x 15 x 39
材質	TPU
外装材質	TPU
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ
備考	
備考	防爆エリア(ATEX)の配線については特別な要求事項がありますのでご注意ください。 使用者は責任を持って必ず法令で定められた取付けの要求事項を守ってください。
梱包数	1 個

E11693



コネクタ(ソケット)

ADOAH040MSN0002A04

電気接続


ケーブル: 2 m, PUR / PVC, 青, Ø 5 mm, 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



接続

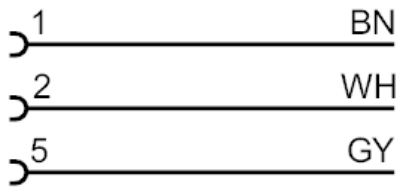

BN = 芯線色 : 茶
GY = 灰
WH = 白