


E11696



T型分岐コネクタ

Y-splitter/STM12/2xUS

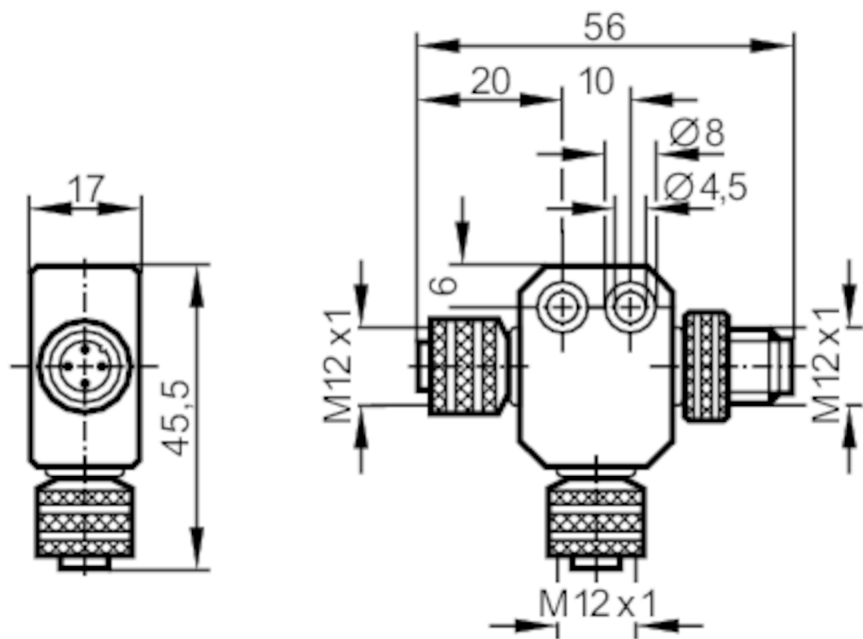

アプリケーション

仕様	圧力センサ用 PNI
----	------------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC < 30 / DC < 36
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	3
最大負荷電流 (合計)	[A]	3

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 68

機械的仕様

重量	[g]	38
材質		PUR

備考

備考	配線方向 8ピンコネクタセンサ用向け分割コネクタ
梱包数	1 個

T型分岐コネクタ

Y-splitter/STM12/2xUS

電気接続

接続

