


E11697



コネクタ(ソケット)

ADOAO140MSS0005B11

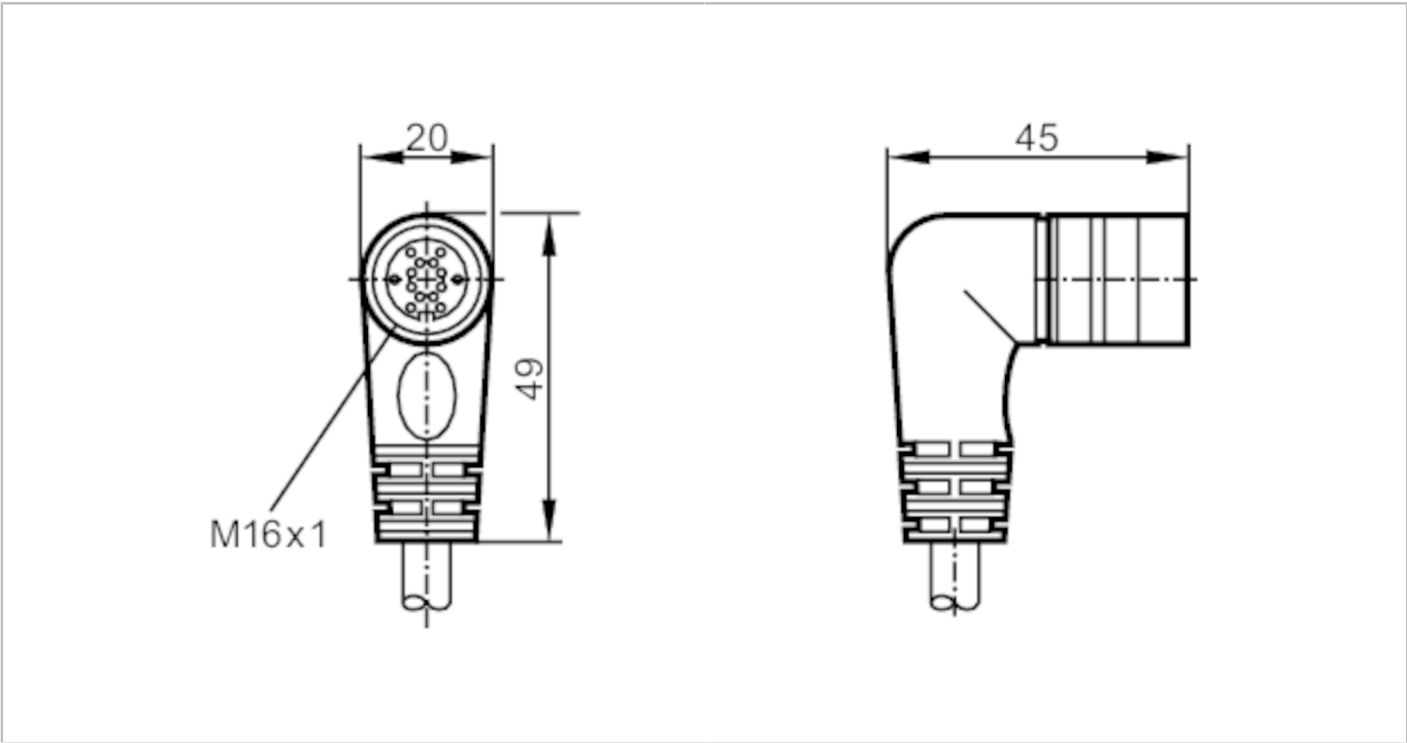

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC < 30
最大負荷電流 (合計)	[A]	3
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	421.5
外形寸法	[mm]	45 x 20 x 49
材質		PUR
外装材質		PUR
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E11697



コネクタ(ソケット)


ADOAO140MSS0005B11

電気接続

ケーブル: 5 m, PUR, 黒, Ø 7.5 mm, 2 x 0.34 mm² (14 x Ø 0.15 mm) + 10 x 0.25 mm² (7 x Ø 0.2 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M16, L型, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

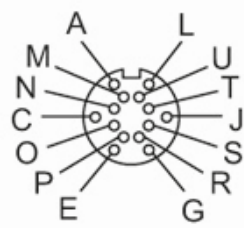

接続

A	BN
C	GY/PK
E	BK
G	PK
J	GN
L	BU
N	RD/BU
O	VT
P	WH
R	RD
S	GY
T	YE

M:	未使用
U:	未使用
	芯線色:
BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
GN =	緑
GY =	灰
PK =	桃
VT =	紫
WH =	白
YE =	黄色
RD =	赤