

E11717




スプリッタボックス

ZDO4H050MSS0005H07

廢止品 - 參考資料

代替品: EBC013

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

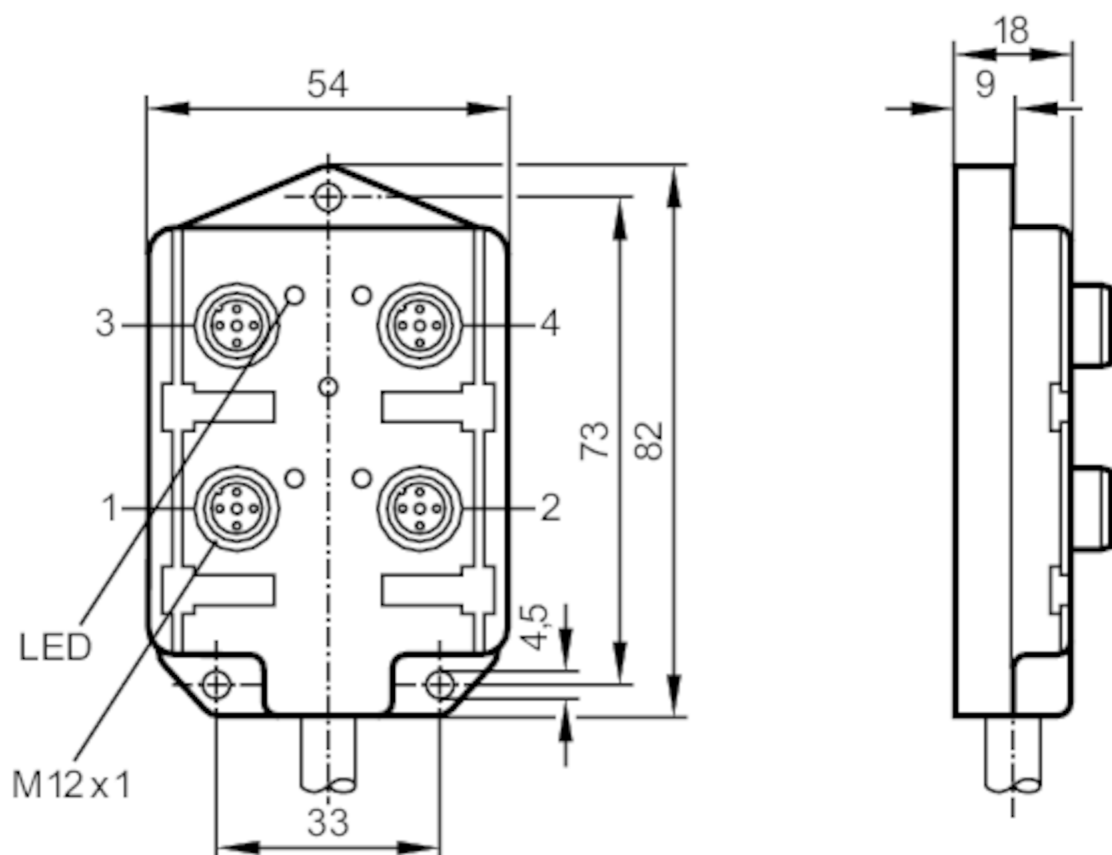

アプリケーション

特長	シリコンフリー，ハロゲンフリー，金メッキ接点	
シリコンフリー	有	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 60 / DC < 75
保護クラス		II
最大開閉電流容量（各ポート毎）	[A]	4
最大負荷電流（合計）	[A]	12
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-15～80
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	18 x 54 x 82
材質		TPU
外装材質		TPU

E11717



スプリッタボックス

ZDO4H050MSS0005H07

スプリッタボックスポート点数	4
接続	M12

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 8.4 mm, 4 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm) + 3 x 0.75 mm² (95 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - スロット

コネクタ式: 4 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm



接続

BN	1 (1...4)
BU	3 (1...4)
GN/YE	5 (1...4)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)

	芯線色:
BN =	茶
BU =	青
GN =	緑
GY =	灰
WH =	白
YE =	黄色