


E11718

スプリッタボックス

ZDO4H050MSS0010H07



廃止品 - 参考資料

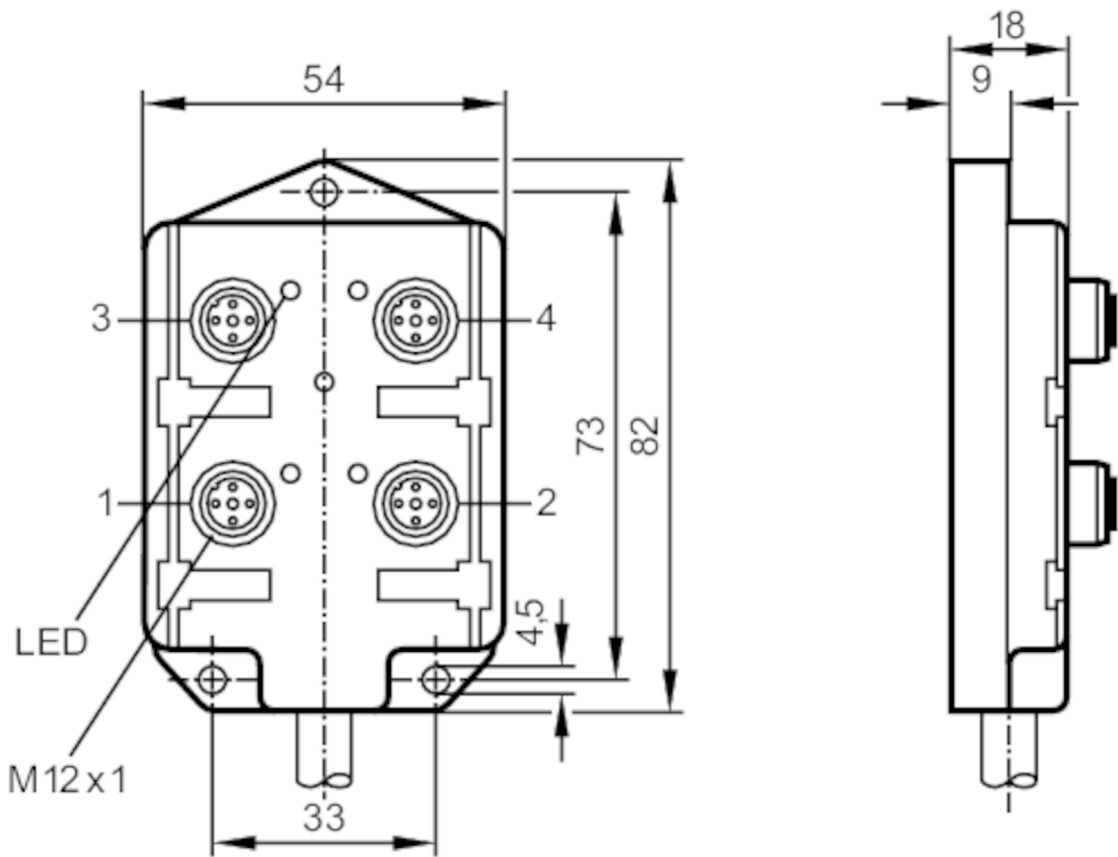

アプリケーション

特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー	有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC < 60 / DC < 75
保護クラス		II
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	4
最大負荷電流 (合計)	[A]	12

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-15~80
保護構造		IP 67

機械的仕様

外形寸法	[mm]	18 x 54 x 82
材質		TPU
外装材質		TPU
スプリッタボックスポート点数		4
接続		M12

E11718



スプリッタボックス

ZDO4H050MSS0010H07

備考

梱包数


1 個

電気接続

ケーブル: 10 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 8.4 mm, 4 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm) + 3 x 0.75 mm² (95 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - スロット

コネクタ式: 4 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm

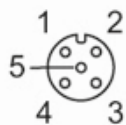

接続

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

	芯線色:
BN =	茶
BU =	青
GN =	緑
GY =	灰
WH =	白
YE =	黄色