

E11719




スプリッタボックス

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

廃止品 - 参考資料

代替品: EBC001
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

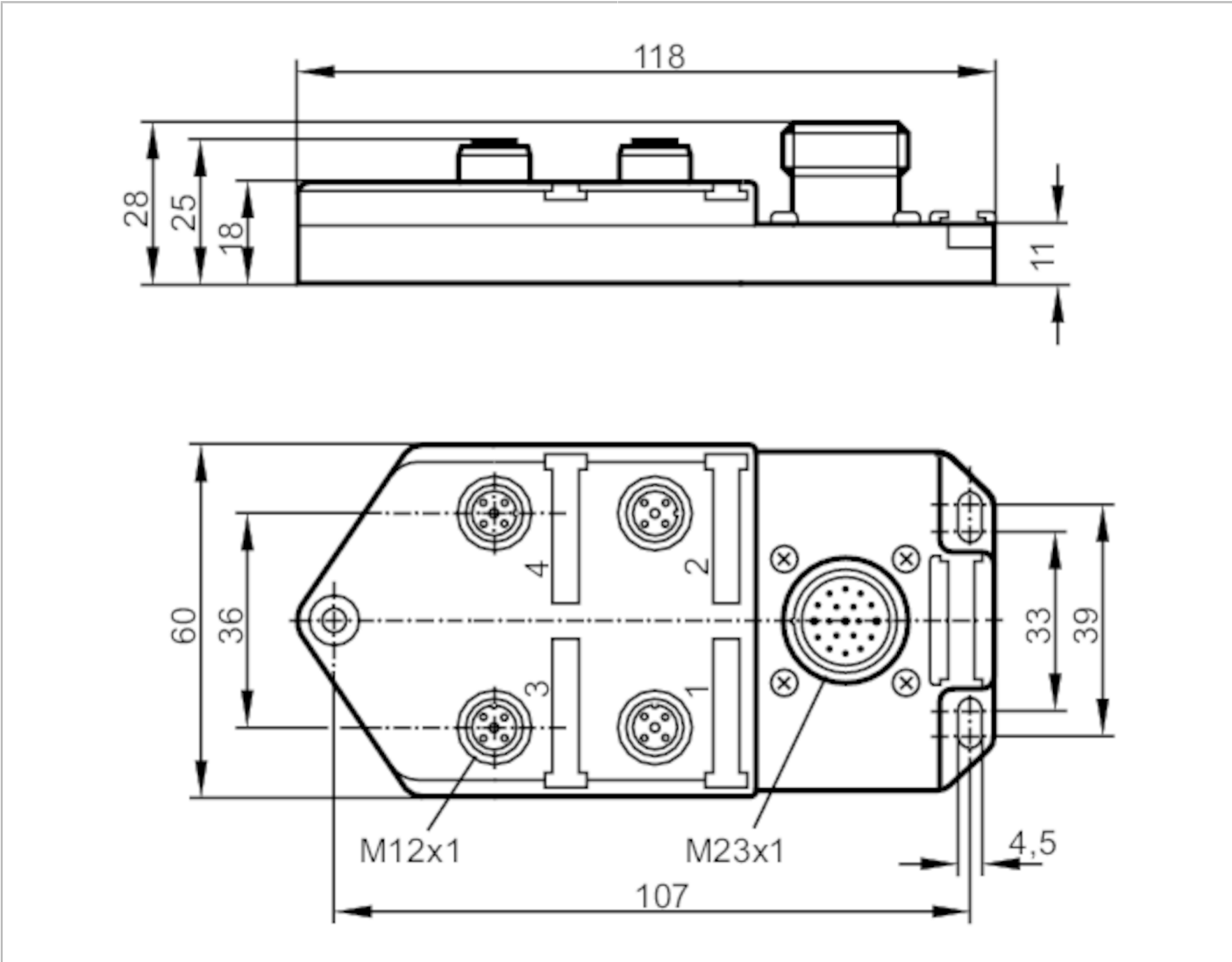

アプリケーション

特長	シリコンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー	有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC < 60 / DC < 75
保護クラス		II
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	4
最大負荷電流 (合計)	[A]	12

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-15~80
保護構造		IP 67

E11719



スプリッタボックス


ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

機械的仕様		
外形寸法	[mm]	28 x 60 x 118
材質		TPU
外装材質		TPU
スプリッタボックスポート点数		4
接続		M12

備考	
梱包数	1 個


電気接続 - スロット

コネクタ式: 4 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm

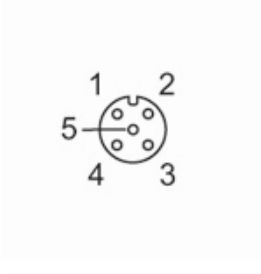

電気接続 - 接続

コネクタ式: 1 x M23, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm

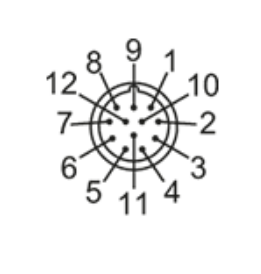

E11719



スプリッタボックス
ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

接続

