


E11724



スプリッタボックス
ZDO8H050MSS0010H07

廃止品 - 参考資料

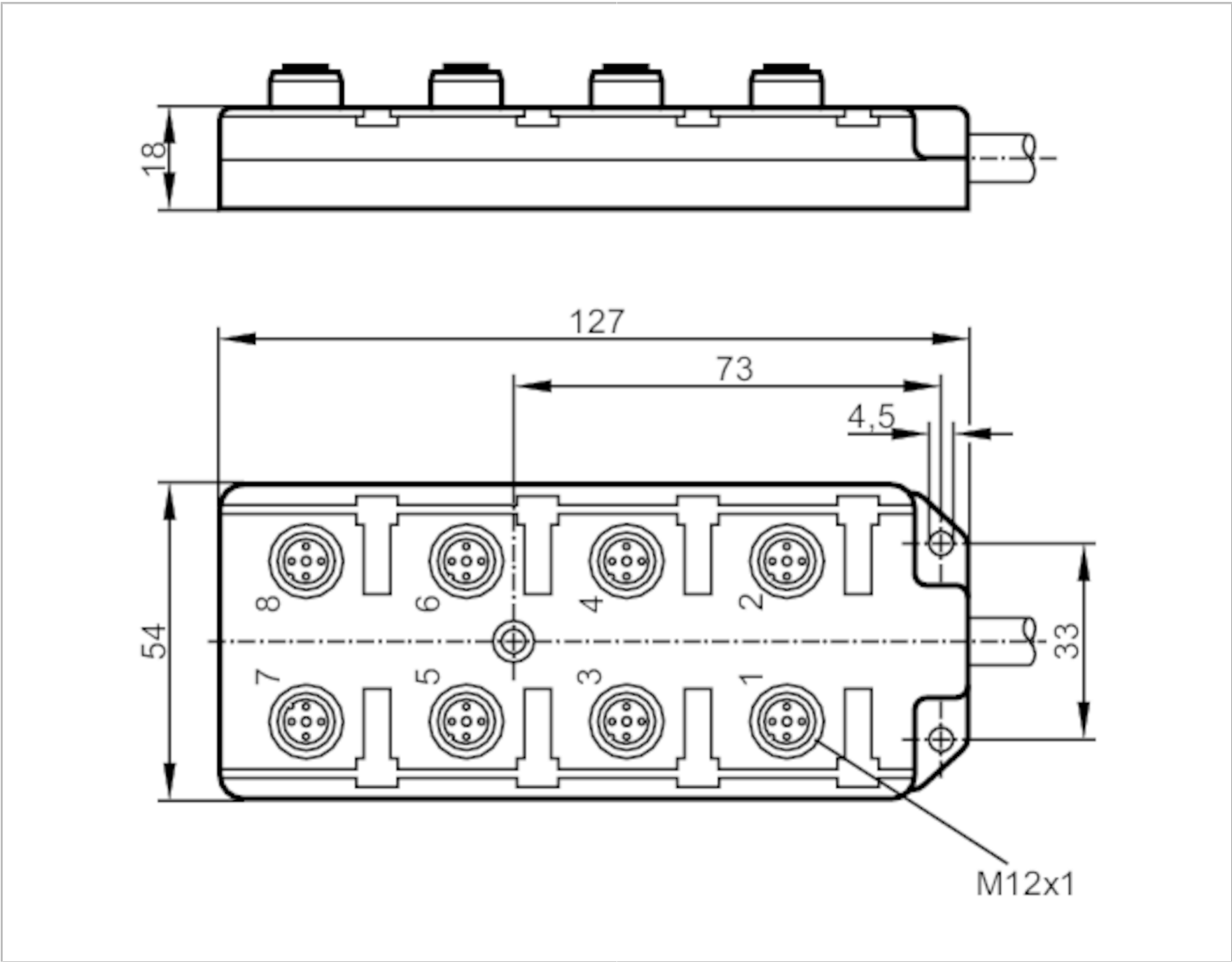

アプリケーション		
特長		シリコンフリー、ハロゲンフリー、金メッキ接点
シリコンフリー		有
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 60 / DC < 75
保護クラス		II
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	4
最大負荷電流 (合計)	[A]	12
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-15~80
保護構造		IP 67
機械的仕様		
材質		TPU
外装材質		TPU

E11724



スプリッタボックス

ZDO8H050MSS0010H07

スプリッタボックスポート点数	8
接続	M12

備考


梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

ケーブル: 10 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 9 mm, 8 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm) + 3 x 0.75 mm² (95 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - スロット

コネクタ式: 8 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm

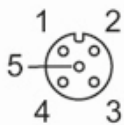

接続

BN	1 (1...8)
BU	3 (1...8)
GN/YE	5 (1...8)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)
BK	4 (7)
VT	4 (8)

	芯線色:
BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
GN =	緑
GY =	灰
PK =	桃
RD =	赤
VT =	紫
WH =	白
YE =	黄色