

E11725




スプリッタボックス

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

廃止品 - 参考資料

代替品: EBC009
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

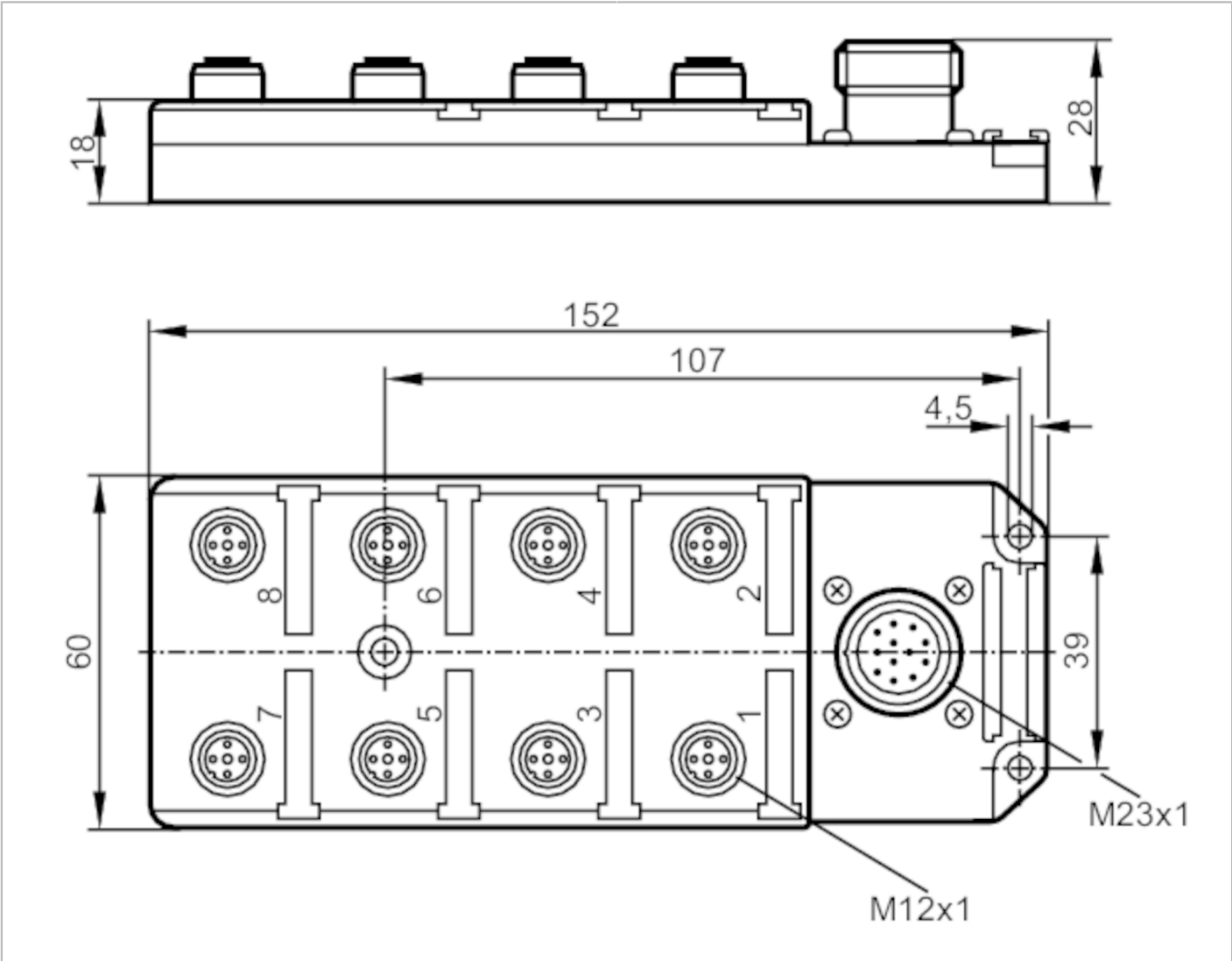

アプリケーション

特長	シリコンフリー、金メッキ接点	
シリコンフリー	有	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 60 / DC < 75
保護クラス		Ⅱ
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	4
最大負荷電流 (合計)	[A]	12
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-15～80
保護構造		IP 67

E11725



スプリッタボックス


ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

機械的仕様		
外形寸法	[mm]	28 x 60 x 152
材質		TPU
外装材質		TPU
スプリッタボックスポート点数		8
接続		M12

備考	
梱包数	1 個


電気接続 - スロット

コネクタ式: 8 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm

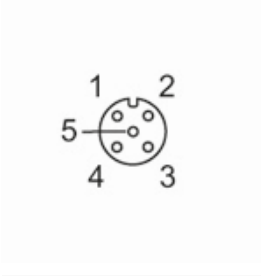

電気接続 - 接続

コネクタ式: 1 x M23, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm

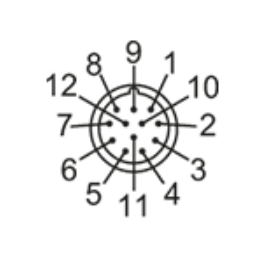

E11725



スプリッタボックス
ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

接続

