

E11726




スプリッタボックス

ZDO4H050MSS0005H11

廢止品 - 參考資料

代替品: EBC014

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

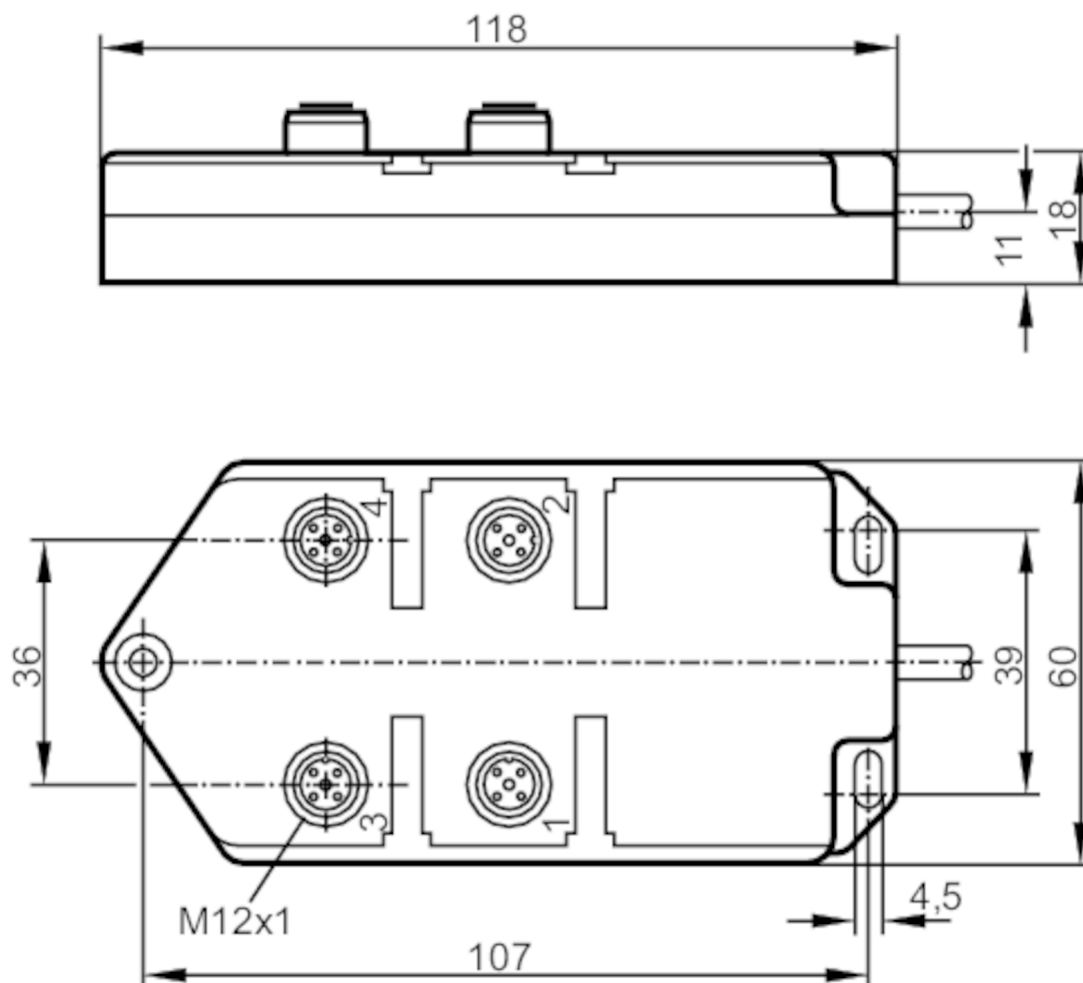

アプリケーション

特長		シリコンフリー，ハロゲンフリー，金メッキ接点
シリコンフリー		有
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 60 / DC < 75
保護クラス		II
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	4
最大負荷電流 (合計)	[A]	12
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-15～80
保護構造		IP 67

E11726



スプリッタボックス

ZDO4H050MSS0005H11

機械的仕様	
材質	TPU
外装材質	TPU
スプリッタボックスポート点数	4
接続	M12

備考	
梱包数	1 個

電気接続	
ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 9.3 mm, 8 x 0.5 mm ² (63 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm ² (127 x Ø 0.1 mm)	

電気接続 - スロット	
コネクタ式: 4 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm	



接続

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
GY/PK	2 (1)	C
RD/BU	2 (2)	C
WH/GN	2 (3)	C
BN/GN	2 (4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

芯線色:	
BN =	茶
BU =	青
GN =	緑
GY =	灰
PK =	桃
RD =	赤
WH =	白
YE =	黄色