


E11727

スプリッタボックス

ZDO4H050MSS0010H11



廃止品 - 参考資料

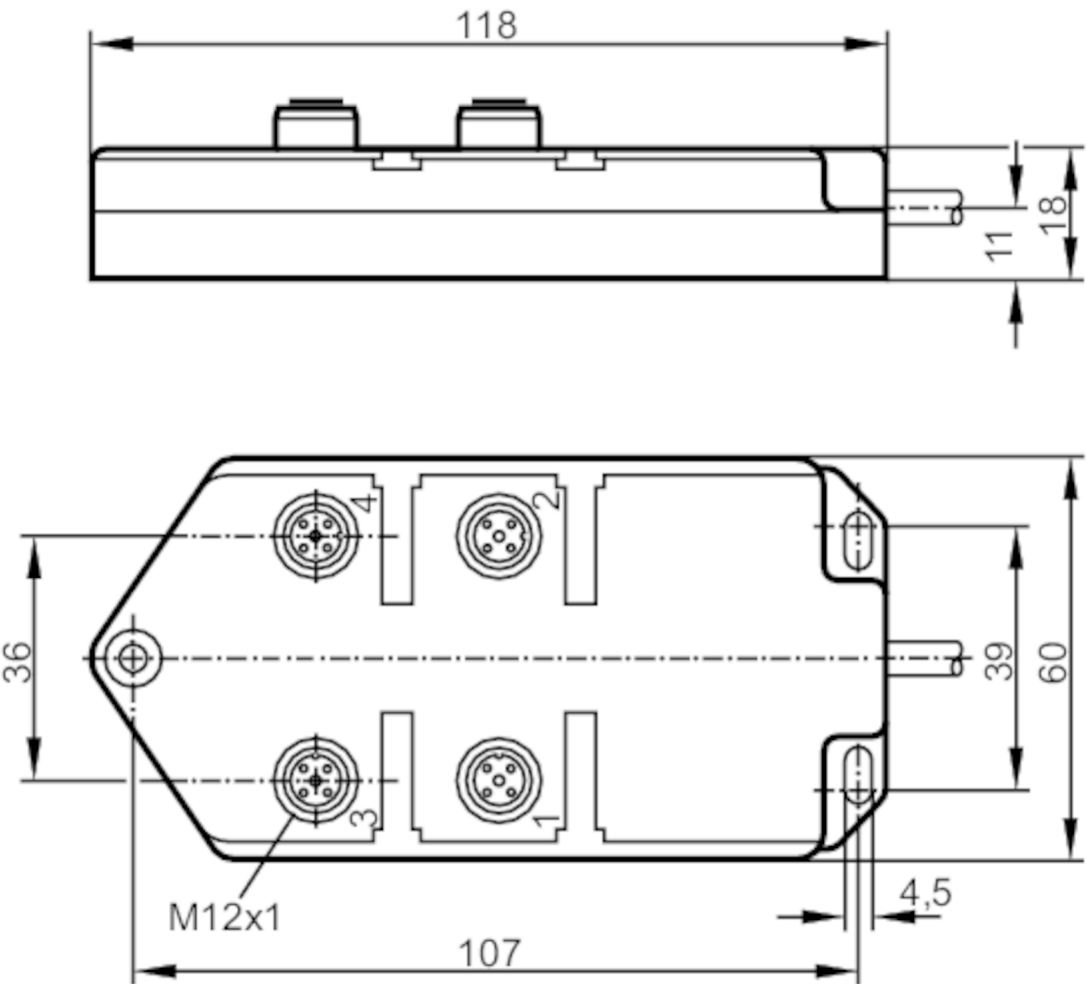

アプリケーション

特長

シリコンフリー、ハロゲンフリー、金メッキ接点

シリコンフリー

有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲

[V]

AC < 60 / DC < 75

保護クラス

II

最大開閉電流容量 (各ポート毎)

[A]

4

最大負荷電流 (合計)

[A]

12

使用環境条件

使用周囲温度

[°C]

-15~80

保護構造

IP 67

機械的仕様

材質

TPU

外装材質

TPU

E11727



スプリッタボックス

ZDO4H050MSS0010H11

スプリッタボックスポート点数	4
接続	M12

備考


梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

ケーブル: 10 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 9.3 mm, 8 x 0.5 mm² (63 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm² (127 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - スロット

コネクタ式: 4 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm

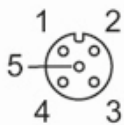

接続

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
GY/PK	2 (1)	C
RD/BU	2 (2)	C
WH/GN	2 (3)	C
BN/GN	2 (4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

	芯線色:
BN =	茶
BU =	青
GN =	緑
GY =	灰
PK =	桃
RD =	赤
WH =	白
YE =	黄色