

E11734




スプリッタボックス

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

廃止品 - 参考資料

代替品: EBC011

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

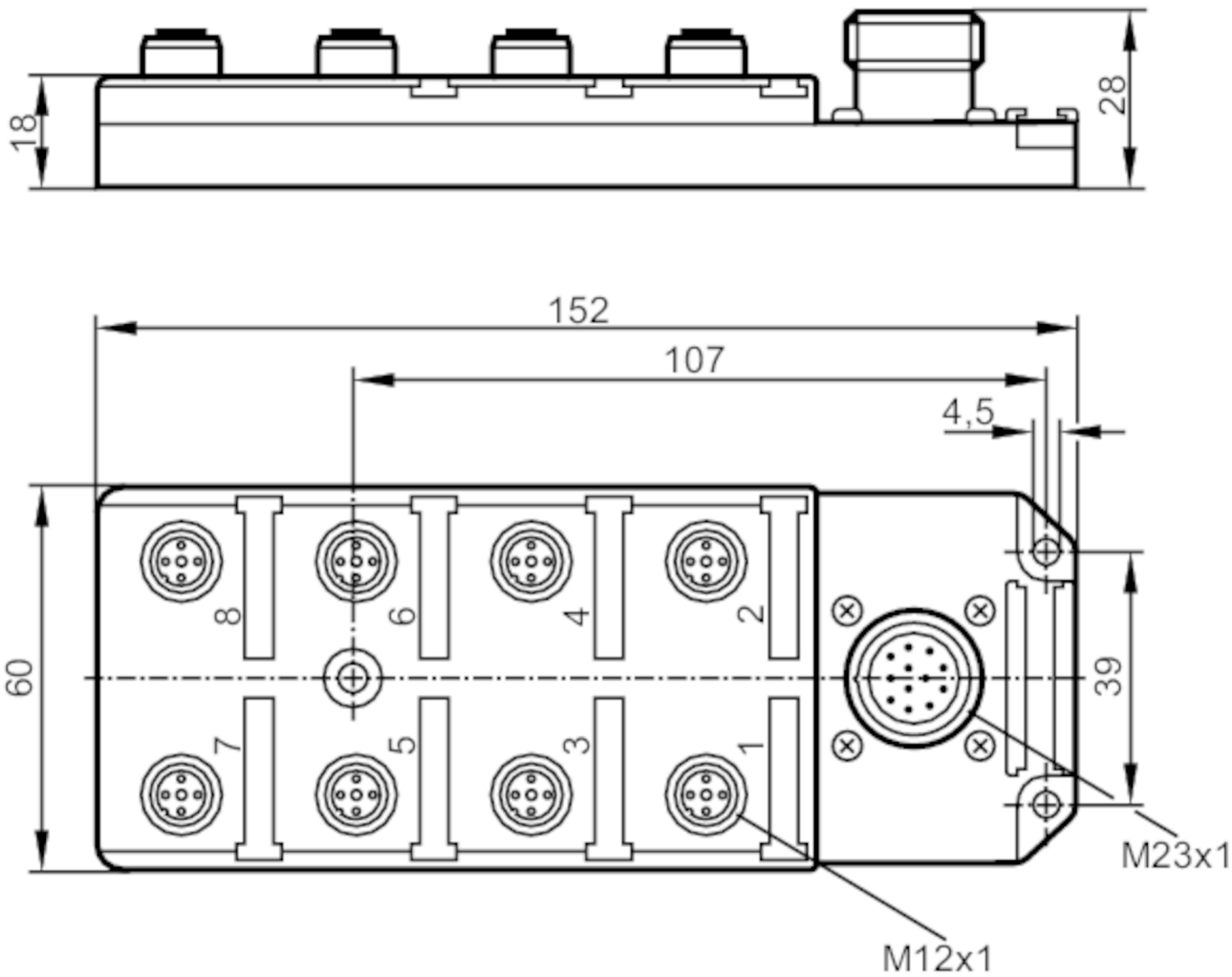

アプリケーション

特長

シリコンフリー、金メッキ接点

シリコンフリー

有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲

[V]

AC < 60 / DC < 75

保護クラス

II

最大開閉電流容量 (各ポート毎)

[A]

4

最大負荷電流 (合計)

[A]

10

使用環境条件

使用周囲温度

[°C]

-15~80

保護構造

IP 67

E11734



スプリッタボックス


ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

機械的仕様		
外形寸法	[mm]	28 x 60 x 152
材質		TPU
外装材質		TPU
スプリッタボックスポート点数		8
接続		M12

備考		
梱包数		1 個


電気接続 - スロット

コネクタ式: 8 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm

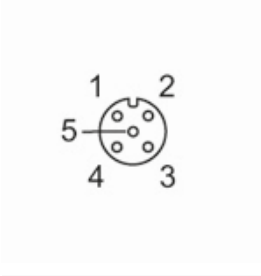

電気接続 - 接続

コネクタ式: 1 x M23, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm

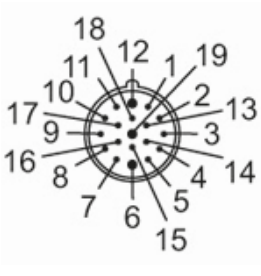

E11734



スプリッタボックス
ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

接続

