


E11737



コネクタ(ソケット)

ADOGK120MSS0010H12

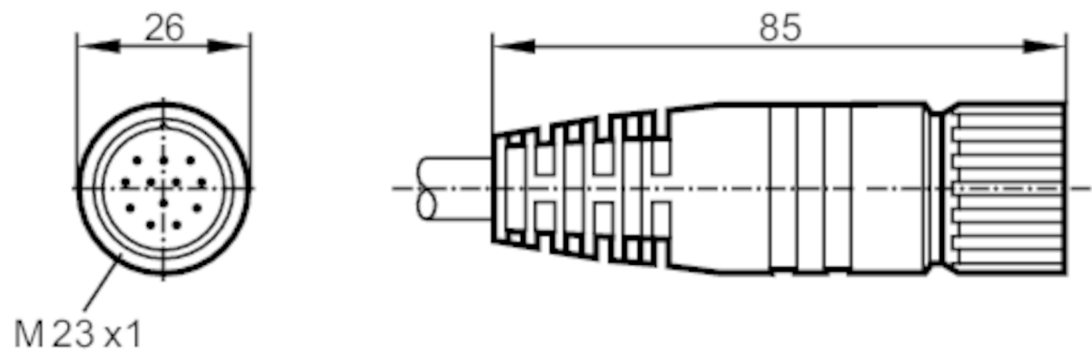

アプリケーション

特長	ハロゲンフリー
----	---------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 63
----------	-----	------------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~80
保護構造		IP 67

機械的仕様

重量	[g]	1388.5
外形寸法	[mm]	26 x 26 x 85
材質		PUR 黒
外装材質		PUR
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
締付トルク	[Nm]	2

備考

梱包数	1 個
-----	-----

E11737



コネクタ(ソケット)


ADOGK120MSS0010H12

電気接続


ケーブル: 10 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 9.3 mm, 8 x 0.5 mm² (63 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm² (127 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M23, ストレート, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

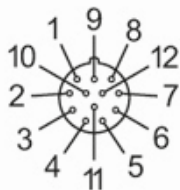

接続

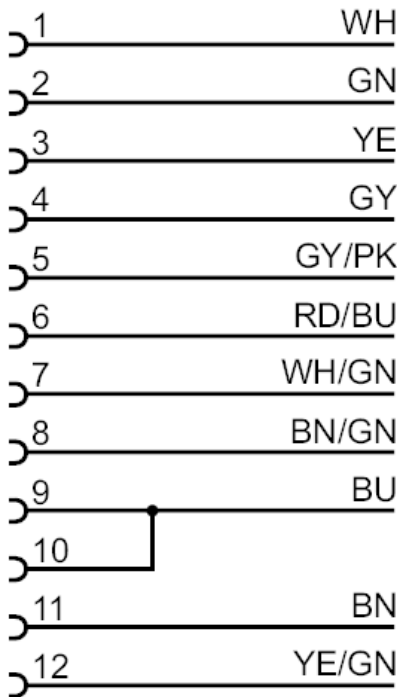

BN =	茶
BU =	青
GN =	緑
GY =	灰
PK =	桃
RD =	赤
WH =	白
YE =	黄色