


E11740



コネクタ(ソケット)

ADOAK120MSS0010H12

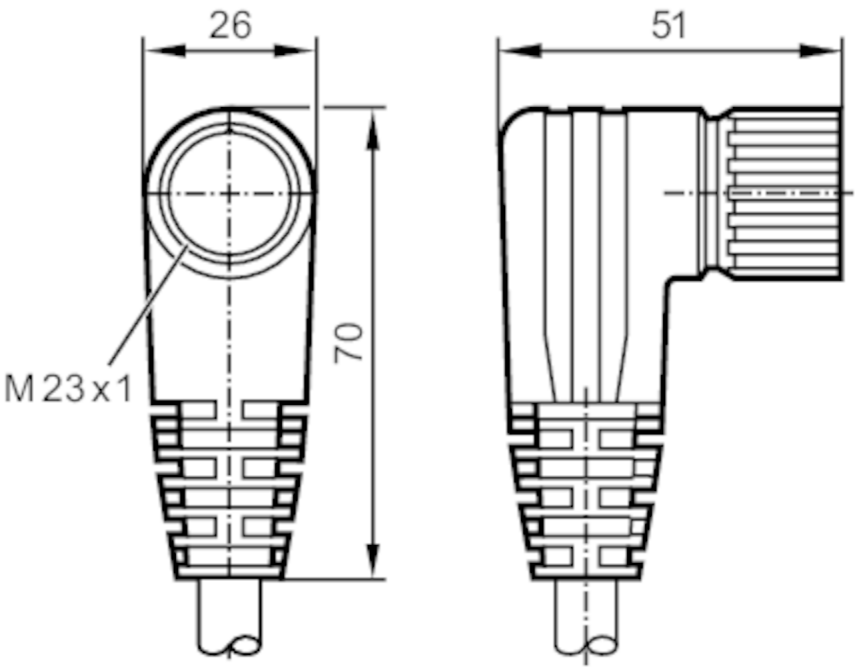

アプリケーション		
特長		ハロゲンフリー
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 63
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	1390
外形寸法	[mm]	51 x 26 x 70
材質		PUR 黒
外装材質		PUR
ロッキング材質		真鍮, ニッケルメッキ
締付トルク	[Nm]	2
備考		
梱包数		1 個

E11740



コネクタ(ソケット)


ADOAK120MSS0010H12

電気接続


ケーブル: 10 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 9.3 mm, 8 x 0.5 mm² (63 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm² (127 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M23, L型, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

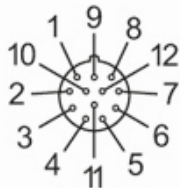

接続

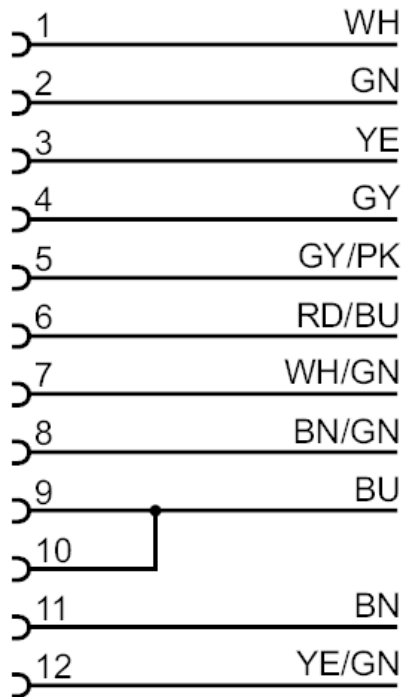

芯線色：
BN = 茶
BU = 青
GN = 緑
GY = 灰
PK = 桃
RD = 赤
WH = 白
YE = 黄色