


E11747



コネクタ(ソケット)
ADOAK190MSS0015H19

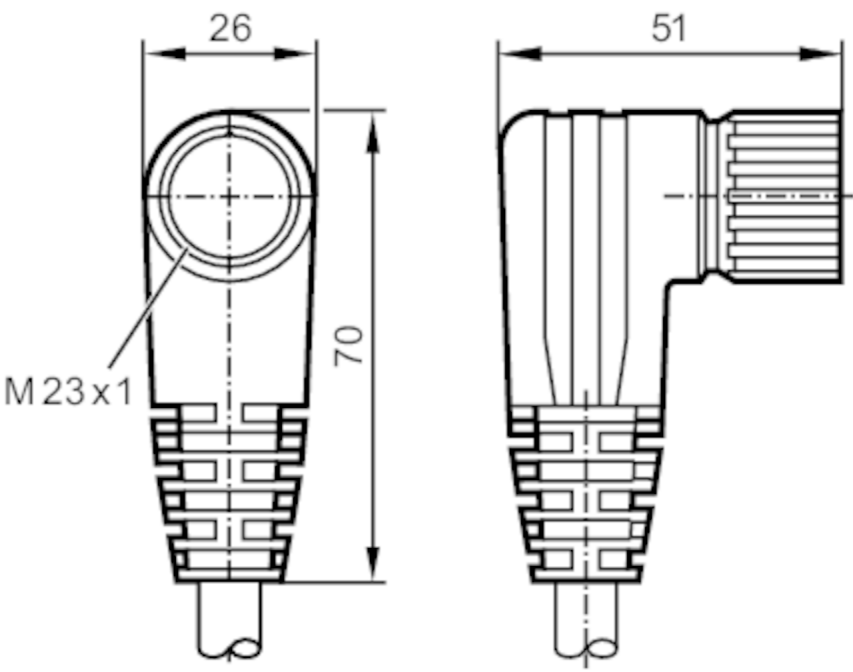

アプリケーション		
特長	ハロゲンフリー, 耐摺動屈曲性	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 63
最大負荷電流 (合計)	[A]	8
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~80
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	3194
外形寸法	[mm]	51 x 26 x 70
材質		PUR 黒
外装材質		PUR
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
締付トルク	[Nm]	2
耐摺動屈曲性		有
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 2 m/s
	曲げサイクル	> 500000
	耐捻回性	± 30 °/m
備考		
梱包数		1 個

E11747



コネクタ(ソケット)


ADOAK190MSS0015H19

電気接続

ケーブル: 15 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 11.6 mm, 16 x 0.5 mm² (63 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm² (127 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M23, L型, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

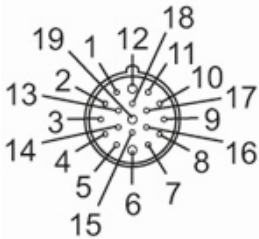

E11747



コネクタ(ソケット)
ADOAK190MSS0015H19

接続

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	芯線色：
BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
GN =	緑
GY =	灰
PK =	桃
RD =	赤
VT =	紫
WH =	白
YE =	黄色