

E11762




Y型接続ケーブル

YDOGH040MSS0001H04STGH050MSS

廃止品 - 参考資料

代替品: EVC431
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

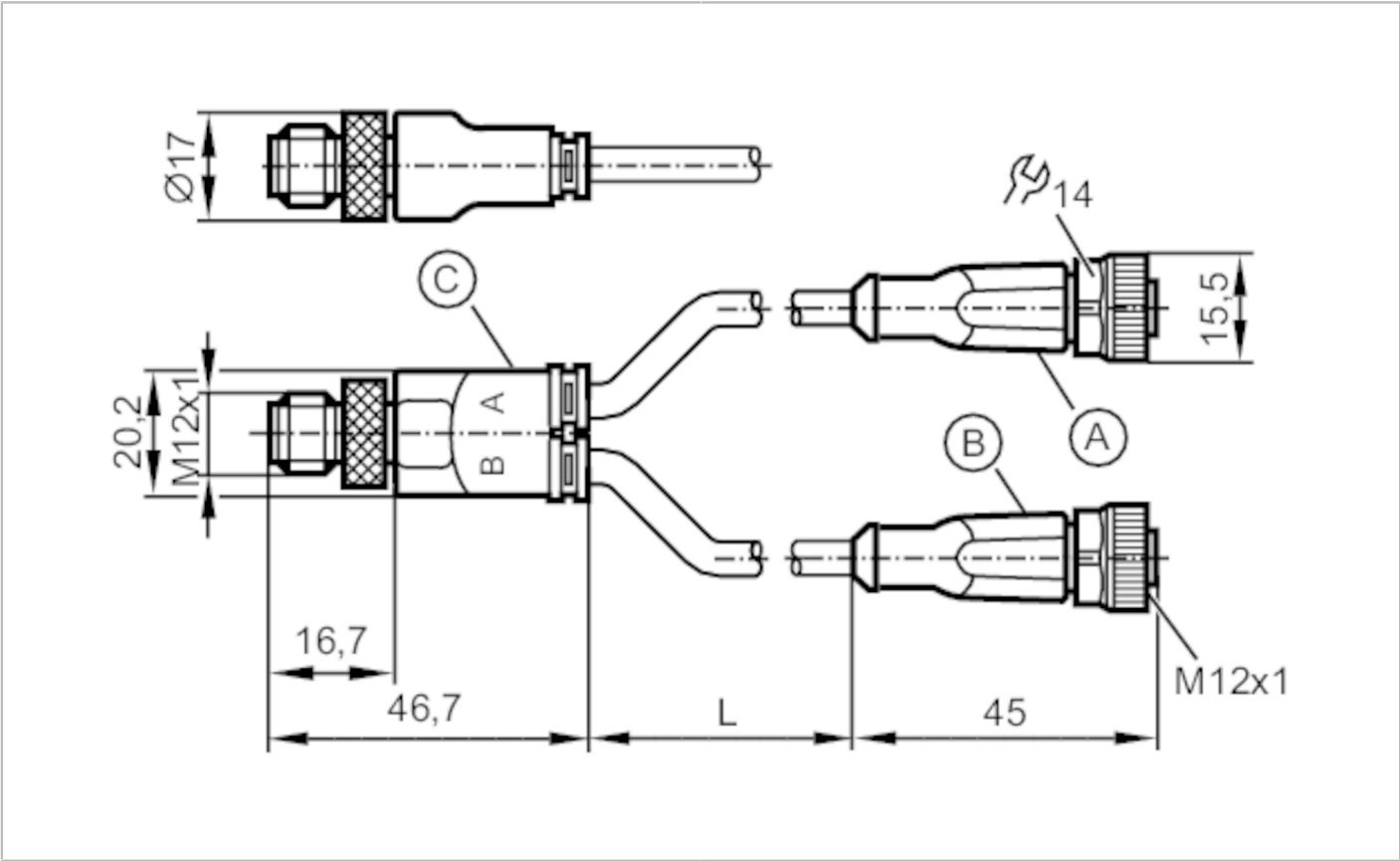

アプリケーション		
特長		シリコンフリー、ハロゲンフリー、金メッキ接点
シリコンフリー		有
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250 / DC < 300
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 68
機械的仕様		
重量	[g]	111.5
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮、ニッケルメッキ
シーリング材		樹脂外装
スプリットボックスポート点数		2
備考		
梱包数		1 個



Y型接続ケーブル

YDOGH040MSS0001H04STGH050MSS

電気接続

ケーブル: 1 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.9 mm, 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)


電気接続 - ソケット

コネクタ式: 2 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 黒色半透明, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, シーリング(パッキン): 樹脂外装, コンタクト: 金メッキ



電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 黒, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ

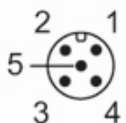

接続

