


E11763



Y型接続ケーブル

YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS

廃止品 - 参考資料

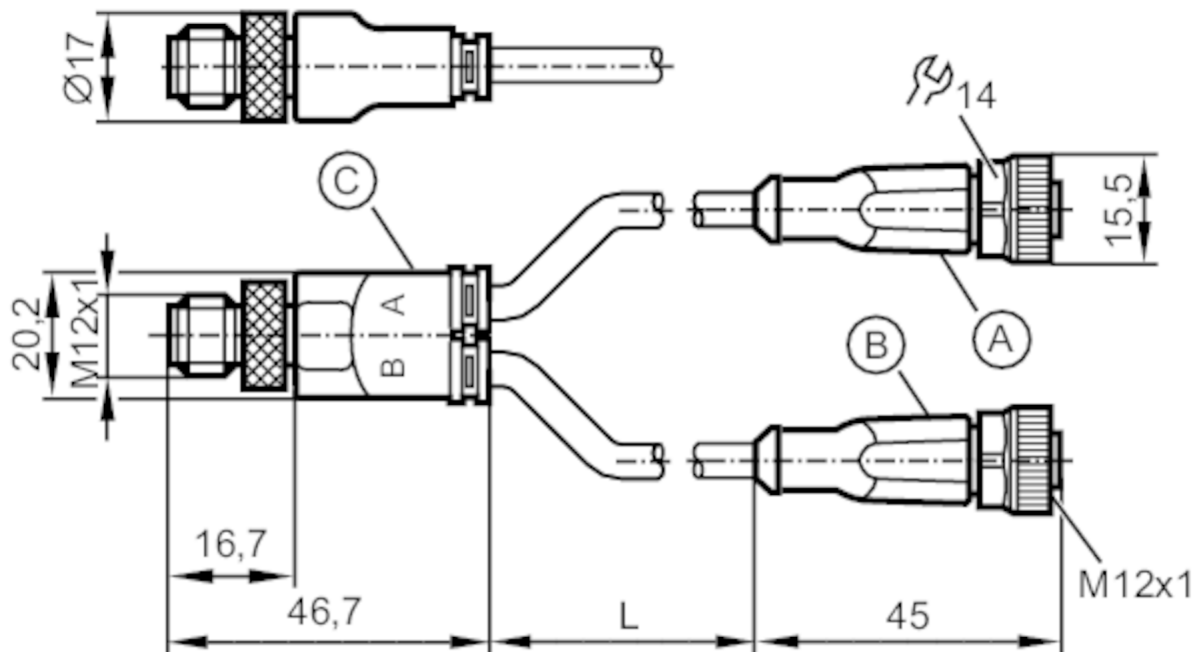

アプリケーション

特長

シリコンフリー、ハロゲンフリー、金メッキ接点

シリコンフリー

有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲

[V]

AC < 250 / DC < 300

使用環境条件

使用周囲温度

[°C]

-25~90

保護構造

IP 68

機械的仕様

重量

[g]

0.173

外装材質

TPU

ロックリング材質

真鍮, ニッケルメッキ

シーリング材

樹脂外装

スプリットボックスポート点数

2

備考

梱包数

1 個



Y型接続ケーブル


YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS

電気接続

ケーブル: 2 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.9 mm, 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)


電気接続 - ソケット

コネクタ式: 2 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 黒色半透明, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, シーリング(パッキン): 樹脂外装, コンタクト: 金メッキ

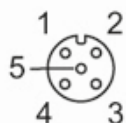

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 黒, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ

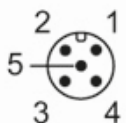

接続

