


E11803



ダンピング用マグネット

MAGNET M4.1/HARD F.STAINLESS

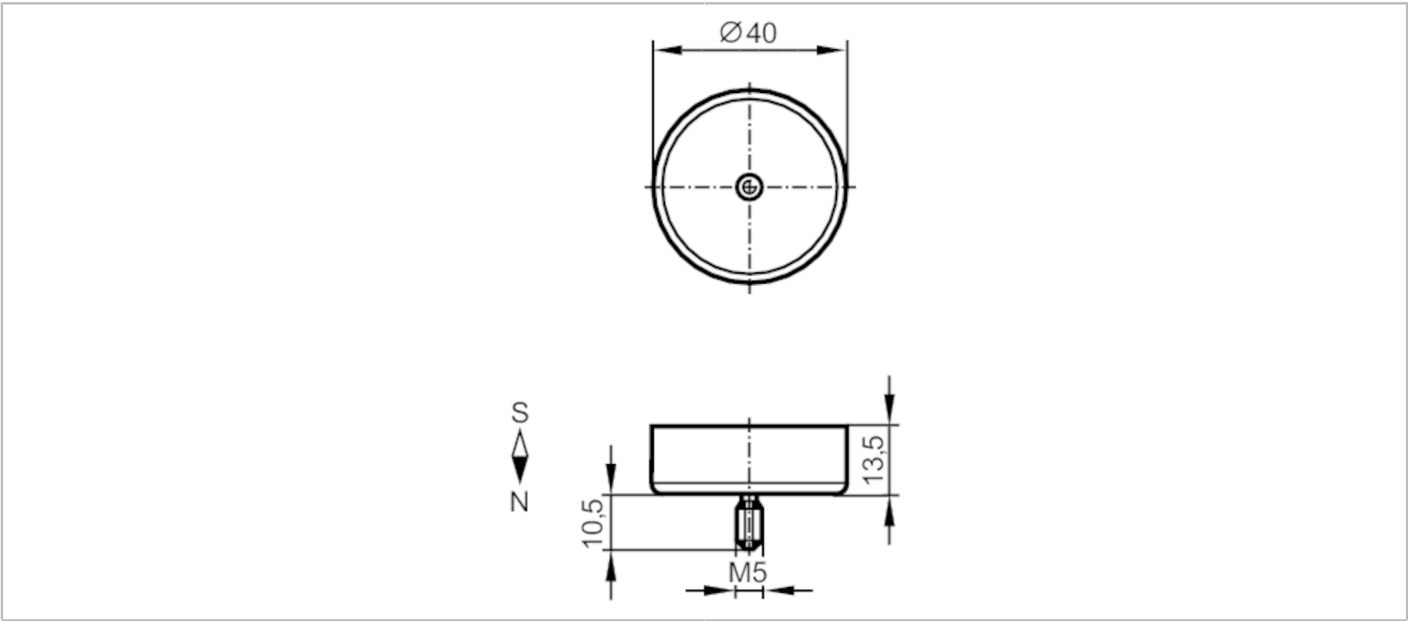

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～250
機械的仕様		
重量	[g]	79.8
外形寸法	[mm]	Ø 40 / L = 13
材質		ハードフェライト HF 24/23, ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
磁束密度	[mT]	80
備考		
梱包数		1 個