


E11818



円筒形シリンダー用固定ストラップ FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL

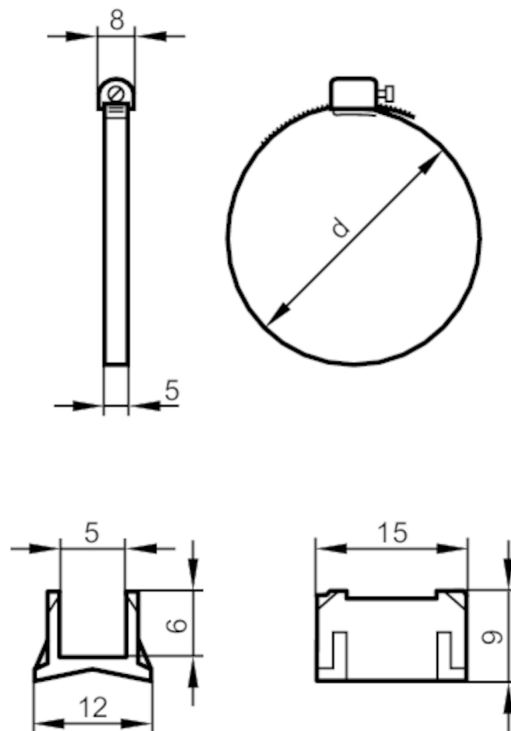

アプリケーション

仕様	適合形状 MKT
----	----------

機械的仕様

重量	[g]	6.8
外形寸法	[mm]	Ø 25
材質	アダプタ: PA, 固定用ストラップ: ステンレス 1.4305 (SUS303)	
ピストン径	[mm]	25～32
締付け範囲	[mm]	28～39

アクセサリ

付属品	アダプタ: 1x, 適合形状, MKT 円筒形シリンダー用固定ストラップ: 1x
-----	---

備考

梱包数	1 個
-----	-----