


E11820



円筒形シリンダー用固定ストラップ

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL

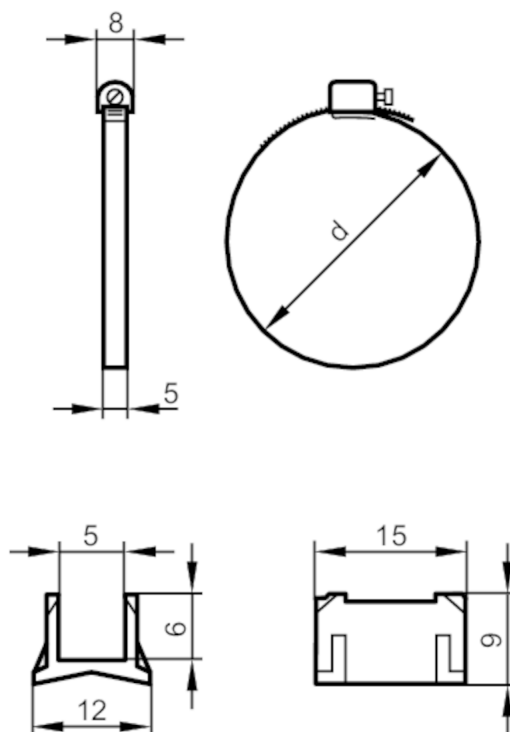

アプリケーション

仕様

適合形状 MKT

機械的仕様

重量 [g]

7.7

外形寸法 [mm]

Ø 50

材質

アダプタ: PA, 固定用ストラップ: ステンレス 1.4305 (SUS303)

ピストン径 [mm]

50

締付け範囲 [mm]

48~59

アクセサリ

付属品

アダプタ: 1x, 適合形状, MKT

円筒形シリンダー用固定ストラップ: 1x

備考

梱包数

1 個