


E11840



プラグ 芯線接続可能
SSTGH040MSSFKSK

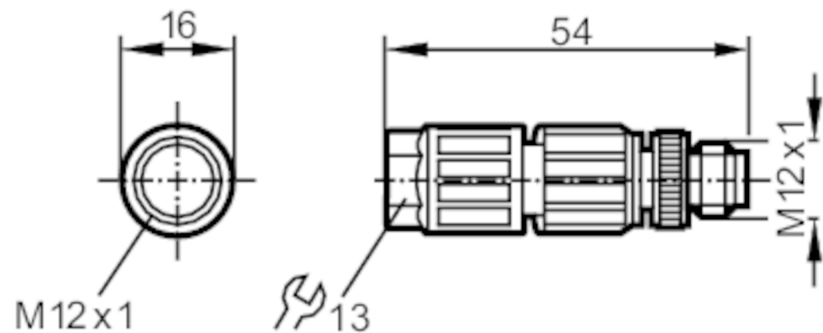

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[M]	AC/DC < 250
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~60
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	11.8
外形寸法	[mm]	16 x 16 x 54
材質		PA 6.6
外装材質		PA 6.6
ロックリング材質		PA 6.6
備考		
梱包数		1 個

電気接続	
フラットケーブル: 0.14~0.34 mm², ケーブル外被: Ø 3.5~6 mm	
電気接続 - プラグ	

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PA 6.6, 締結部: PA 6.6



E11840



プラグ 芯線接続可能
SSTGH040MSSFKSK

接続

