


E11847



スプリッタボックス
ProcessLine SB V4A 25m

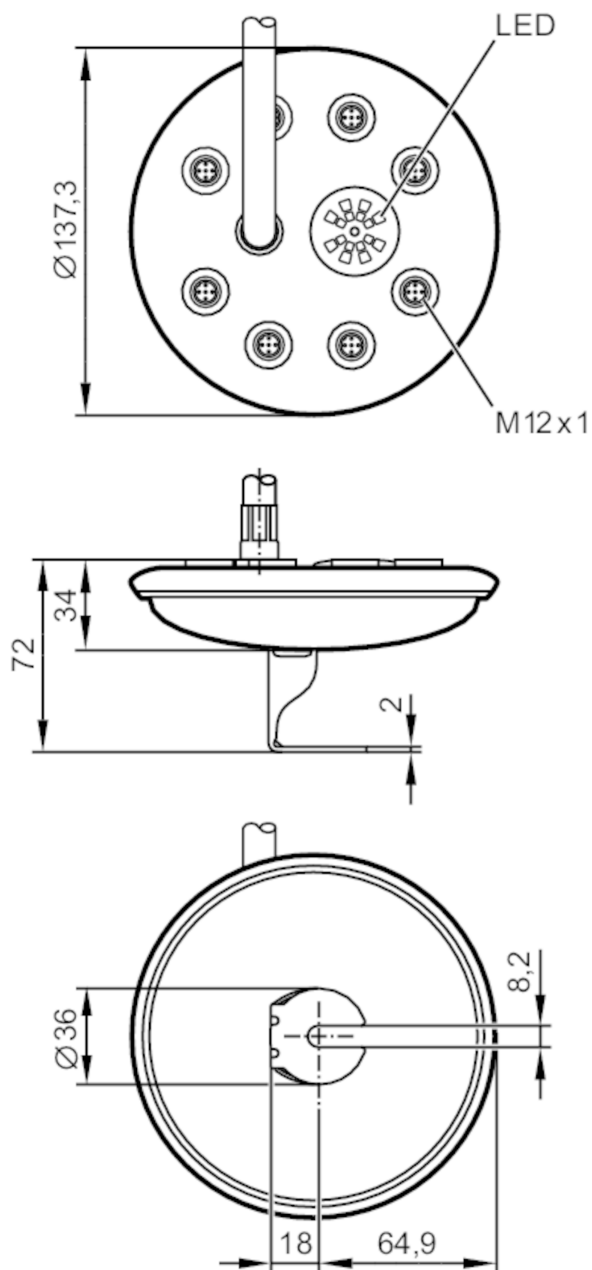

電気的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~36
保護クラス		III
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	4
最大負荷電流 (合計)	[A]	6

出力

電気仕様	PNP
------	-----

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-5~70
--------	------	-------



スプリッタボックス

ProcessLine SB V4A 25m

保護構造	IP 69K, (防水性能を確実にするため必ず未使用のソケットに付属のカバーキャップをお使いください。), 締付トルク: 1.3 Nm +/- 0.1 Nm)
------	---

試験 / 認証

MTTF	[年]	2487
------	-----	------

機械的仕様

重量	[g]	5376
外形寸法	[mm]	Ø 137.3 / L = 72
材質	ねじ切り形ブッシュ: ステンレス 1.4404 (SUS316L), LED-Fenster: PC, O-リング: EPDM, カバーキャップ: PP (ポリプロピレン)	
外装材質	ステンレス	
スプリッタボックスポート点数	8	
接続	M12	

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	16 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

アクセサリ

付属品	カバーキャップ: M12
-----	--------------

備考


備考	外部電圧供給 (PELV)
梱包数	1 個

電気接続

ケーブル: 25 m, PUR / PVC, 黒, Ø 11 mm, 3 x 0.75 mm² + 16 x 0.34 mm²

電気接続 - スロット

コネクタ式: 8 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: ステンレス

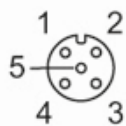

E11847



スプリッタボックス

ProcessLine SB V4A 25m

接続



BK =
BN =
BU =
GN =
GY =
PK =
RD =
VT =
WH =
YE =

芯線色：
黒
茶
青
緑
灰
桃
赤
紫
白
黄色

E11847

スプリッタボックス

ProcessLine SB V4A 25m

