


E11863



ソケット 芯線接続可能
SDOAH042VASFKPG

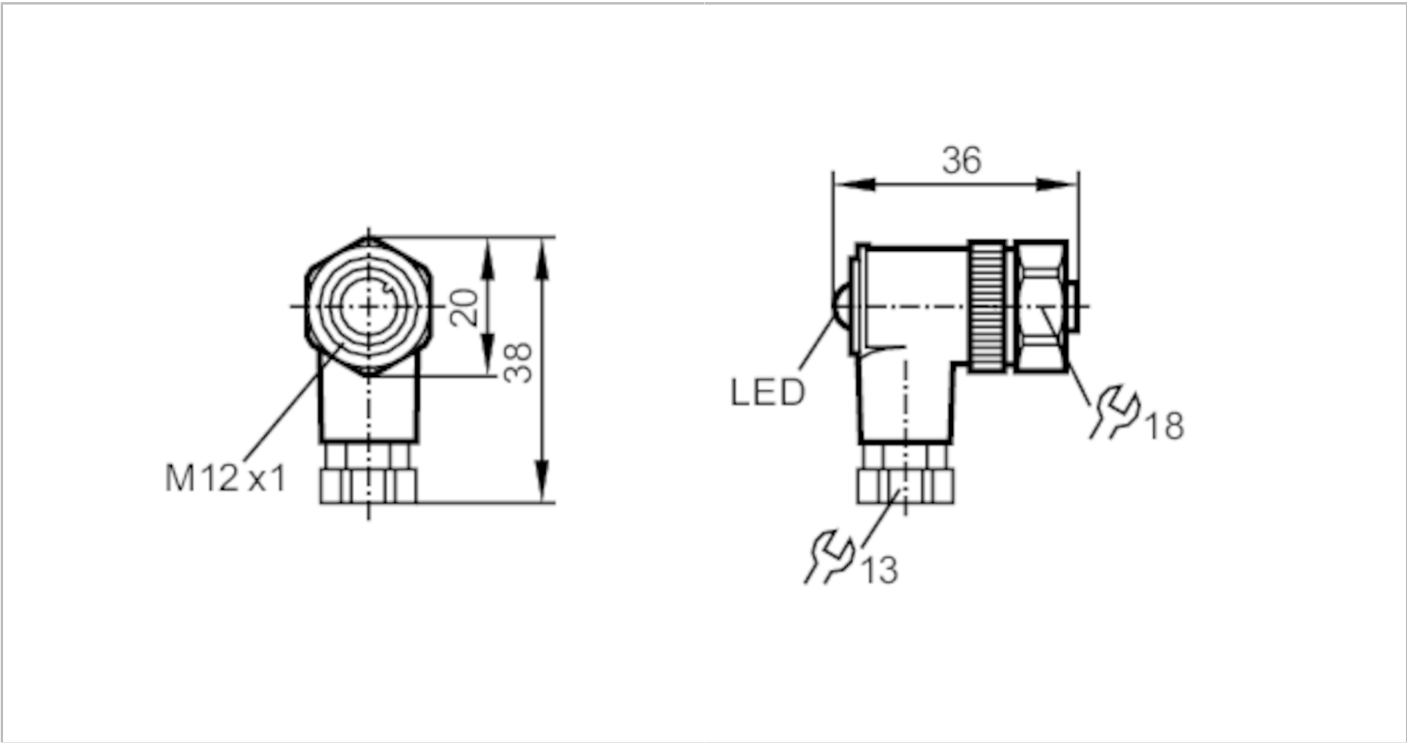

アプリケーション		
特長	シリコンフリー, 金メッキ接点	
シリコンフリー	有	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
最大負荷電流 (合計)	[A]	4, (～40 °C)
出力		
電気仕様	PNP	
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～85
保護構造	IP 67, IP 69K	
機械的仕様		
重量	[g]	26.4
外形寸法	[mm]	38 x 20 x 36
材質	PBT, PA 透明	
外装材質	PBT / PA, 透明	
ロックリング材質	ステンレス	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
備考		
梱包数	1 個	

E11863



ソケット 芯線接続可能

SDOAH042VASFKPG

電気接続

ネジ端子: $\sim 0.75 \text{ mm}^2$, ケーブル外被: $\varnothing 4 \sim 6 \text{ mm}$

電気接続 - ソケット

コネクタ式: $1 \times \text{M12}$, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PBT / PA, 透明, 締結部: ステンレス, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: $0.7 \sim 0.9 \text{ Nm}$



接続

