




Ethernet 中間ケーブル

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S

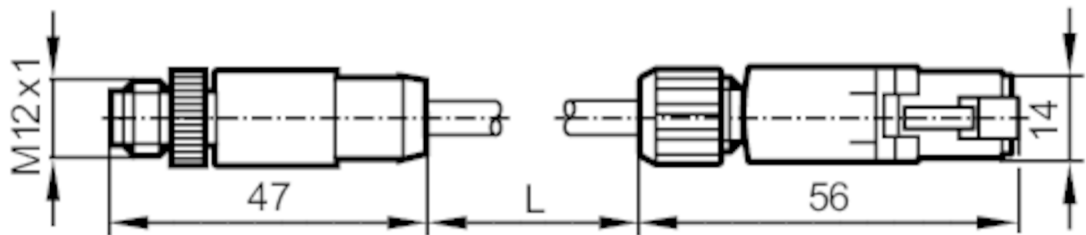

| アプリケーション |      |                                    |
|----------|------|------------------------------------|
| 仕様       |      | Ethernetケーブル, Dコード                 |
| アプリケーション |      | クロスオーバー・パッチケーブル, パッチケーブル           |
| 使用環境条件   |      |                                    |
| 使用周囲温度   | [°C] | -25～70                             |
| 保護構造     |      | IP 67, IP 42, (M12 プラグ / RJ45 プラグ) |
| 機械的仕様    |      |                                    |
| 重量       | [g]  | 163.5                              |
| 材質       |      | PUR / PC                           |
| 外装材質     |      | PUR / PC                           |
| ロックリング材質 |      | 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ                  |
| 備考       |      |                                    |
| 梱包数      |      | 1 個                                |

電気接続 - プラグ M12

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: D, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm




## Ethernet 中間ケーブル

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S

## 電気接続

ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), 緑, Ø 6.2 mm, 4 x 0.38 mm<sup>2</sup>

## 接続

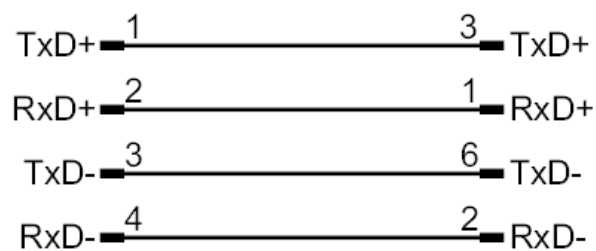

## 電気接続 - プラグ RJ45

コネクタ式: 1 x RJ45, ストレート, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PC

