

# E11903




コネクタ(プラグ)

ASTAH050MSS0002H05

廃止品 - 参考資料

代替品: EVC095  
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

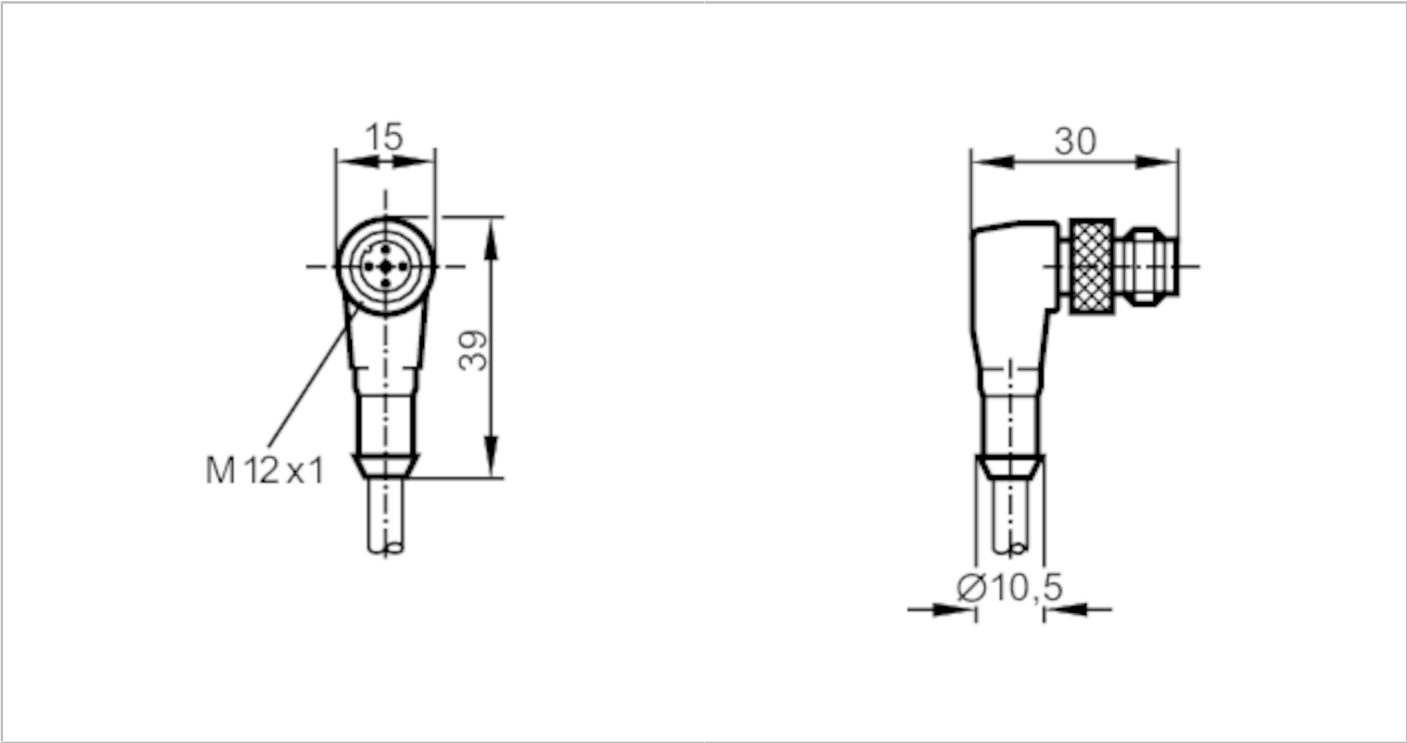

| アプリケーション    |                          |
|-------------|--------------------------|
| 特長          | シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点 |
| シリコンフリー     | 有                        |
| 電氣的仕様       |                          |
| 使用電源電圧範囲    | [V] AC < 30 / DC < 36    |
| 最大負荷電流 (合計) | [A] 4                    |
| 使用環境条件      |                          |
| 使用周囲温度      | [°C] -25~90              |
| 保護構造        | IP 67                    |
| 機械的仕様       |                          |
| 外形寸法        | [mm] 39 x 15 x 30        |
| 材質          | TPU                      |
| 外装材質        | TPU                      |
| ロックリング材質    | 真鍮, ニッケルメッキ              |
| 備考          |                          |
| 梱包数         | 1 個                      |

E11903



コネクタ(プラグ)


ASTAH050MSS0002H05

電気接続

ケーブル: 2 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 5 mm, 5 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm )

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm

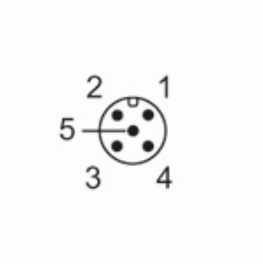

接続

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |

|      |      |
|------|------|
|      | 芯線色: |
| BK = | 黒    |
| BN = | 茶    |
| BU = | 青    |
| GY = | 灰    |
| WH = | 白    |