


E11959

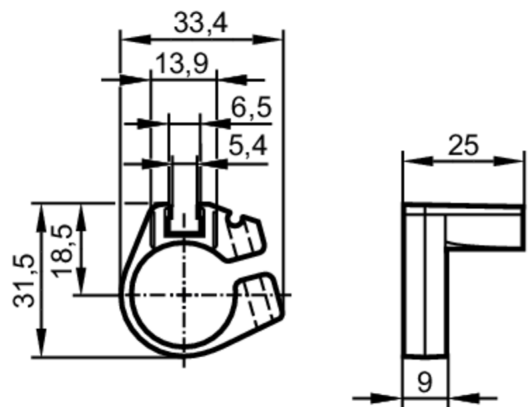

ハイジェニックシリンダセンサ用取付け金具
CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D20



アプリケーション	
仕様	適合形状 MKT
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] 0～50
機械的仕様	
重量	[g] 9.2
材質	取付けクランプ: POM, ブラケット: アルミニウム, ねじ: ステンレス
締付トルク	[Nm] 0.5, (取付けねじ)
ピストン径	[mm] 20
アクセサリ	
付属品	六角穴付きボルト: 1 x SW2,5
備考	
梱包数	1 個
特性図等	
取付	