


E11991



中間ケーブルバルブプラグ付き

AVDAA031PLS0010H03

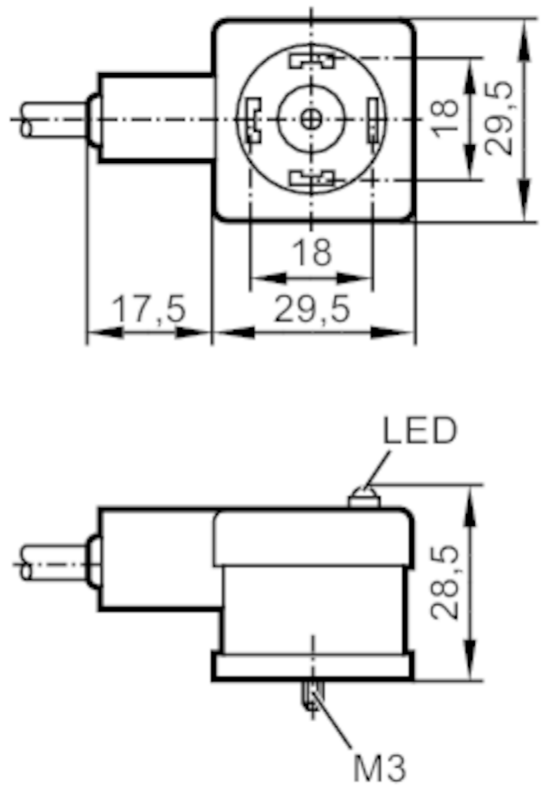

アプリケーション		
特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー	
シリコンフリー	有	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 24
過電圧保護		有, (VDR)
最大負荷電流 (合計)	[A]	5
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20~80
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	491.5
外形寸法	[mm]	28.5 x 29.5 x 47
材質		PP (ポリプロピレン), FKM
外装材質		PP / FPM
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
備考		
梱包数	1 個	

E11991



中間ケーブルバルブプラグ付き


AVDAA031PLS0010H03

電気接続


ケーブル: 10 m, PUR, ハロゲンフリー, Ø 6.6 mm, 3 x 0.5 mm² / AWG 20

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x DIN バルブコネクタ type A, L型, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PP / FPM

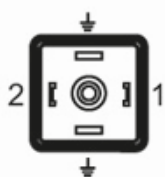

接続

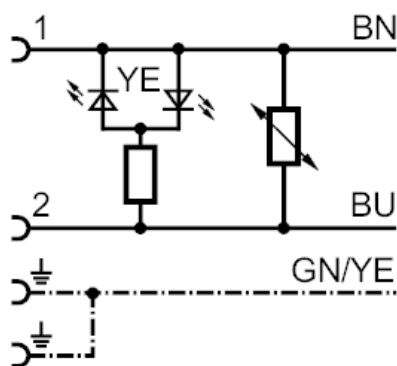

BN = 茶
BU = 青
GN/YE = 緑 / 黄