


# E11009



## 中間ケーブル

VSTGH050MSS00,6I03VDAB031--S

廃止品 - 参考資料

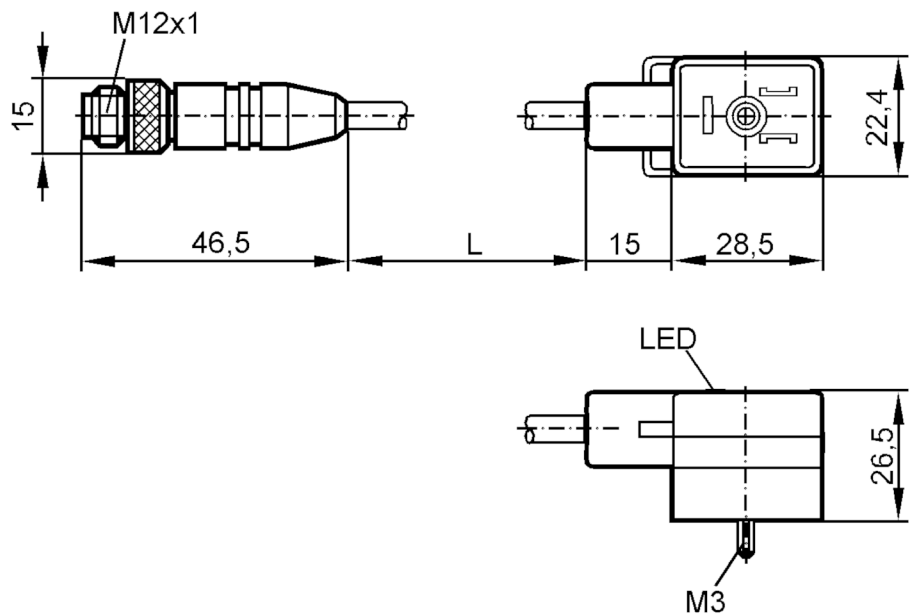

### アプリケーション

|    |         |
|----|---------|
| 特長 | ハロゲンフリー |
|----|---------|

### 電氣的仕様

|          |     |            |
|----------|-----|------------|
| 使用電源電圧範囲 | [V] | AC/DC < 24 |
|----------|-----|------------|

### 使用環境条件

|        |      |        |
|--------|------|--------|
| 使用周囲温度 | [°C] | -25~90 |
|--------|------|--------|

|      |       |
|------|-------|
| 保護構造 | IP 67 |
|------|-------|

### 機械的仕様

|      |      |                |
|------|------|----------------|
| 外形寸法 | [mm] | 15 x 15 x 46.5 |
|------|------|----------------|

|    |     |
|----|-----|
| 材質 | TPU |
|----|-----|

|      |     |
|------|-----|
| 外装材質 | TPU |
|------|-----|

|          |             |
|----------|-------------|
| ロックリング材質 | 真鍮, ニッケルメッキ |
|----------|-------------|

### アクセサリ

|     |    |
|-----|----|
| 付属品 | ねじ |
|-----|----|

|  |     |
|--|-----|
|  | ラベル |
|--|-----|

### 備考

|     |     |
|-----|-----|
| 梱包数 | 1 個 |
|-----|-----|

# E11009

 


## 中間ケーブル

VSTGH050MSS00,6I03VDAB031--S

### 電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



### 電気接続

ケーブル: 0.6 m, PUR, ハロゲンフリー, 放射線加工, 3 x 0.5 mm<sup>2</sup>

### 接続

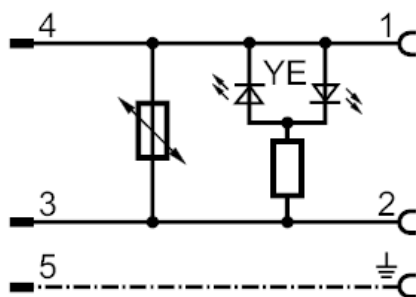

### 電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x DIN バルブコネクタ type B 産業用, L型, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

