


E11010



中間ケーブル

VSTGH050MSS0001I03VDAB031--S

廃止品 - 参考資料

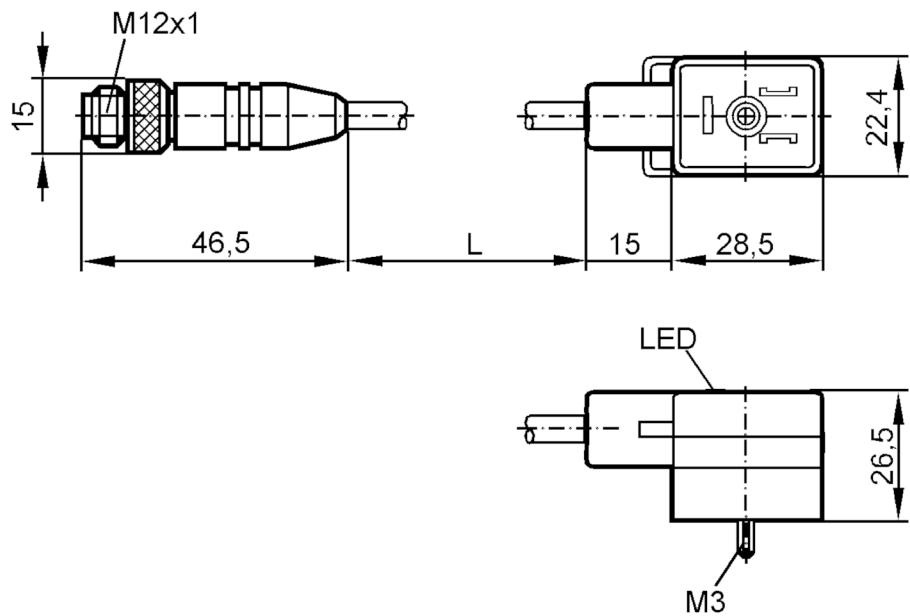

アプリケーション

特長	ハロゲンフリー
----	---------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 24
----------	-----	------------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~90
--------	------	--------

保護構造	IP 67
------	-------

機械的仕様

外形寸法	[mm]	15 x 15 x 46.5
------	------	----------------

材質	TPU
----	-----

外装材質	TPU
------	-----

ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ
----------	-------------

アクセサリ

付属品	ねじ
-----	----

	ラベル
--	-----

備考

梱包数	1 個
-----	-----

E11010



中間ケーブル

VSTGH050MSS0001I03VDAB031--S

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



電気接続

ケーブル: 1 m, PUR, ハロゲンフリー, 放射線加工, 3 x 0.5 mm²

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x DIN バルブコネクタ type B 産業用, L型, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

